

マジックびっくリール(屋内型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。



EA815DA-12



EA815DA-13



EA815DA-14



温度センサー付



手動復帰型センサー

漏電しゃ断器付はすべて 手動復帰型センサーが付いています。(※20mドラム及びF(3.5m)タイプ除く)
(センサー部分を指や布で軽く触れて冷やし押し込むと復帰します。指で触れても電気は来ません。)

コンセント部は回転しない延長コード型。

コンセントパネルが電工ドラムの後面フレーム側に配置・固定され、側版(電線部分)のみが回転する為、電動工具のコードをドラムのコンセントに差し込んだままでも電線の引き出し・巻取りを行うことができます。


マジックリールのメリット

- コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる。
- 電線がヨジれず、絡まない。
- 工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
- プラグの抜き差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
- 刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。

※ドラムを寝かせても電線を引き出せる!



■ほたるコンセント(漏電しゃ断器付のみ)

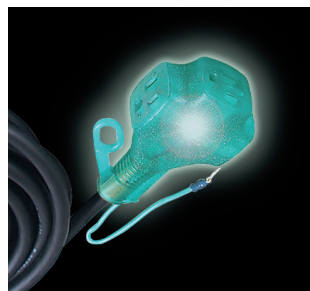


暗闇でも通電状態が一目瞭然!!
暗所での作業に際し、コンセント部が光る事により、足等を引っ掛ける事も少なく安全に作業ができます。

■表側

運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。
一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付き。
(全機種標準)



■リードバック (集電装置)

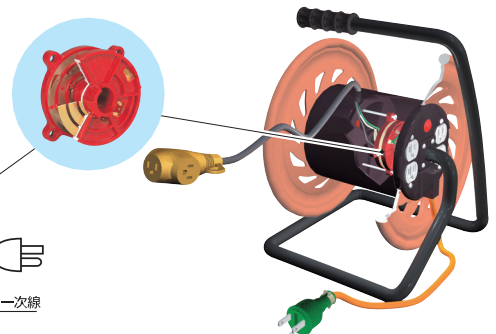

30m (3m+27m) タイプ

型 式	電 線 仕 様 (電線種×太さ×芯)	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	重量 (kg)
■アース無				
Ⓜ 2P 15A 125V				
① RZ-30S	VCT 2.0×2	—	3+4	7.2
■アース付				
Ⓜ 接地 2P 15A 125V				
② RZ-E30S	VCT 2.0×3	—	3+4	8.3
■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A/15mA感度 赤				
Ⓜ 接地 2P 15A 125V				
③ RZ-EB30S	VCT 2.0×3	緑	3+4	8.4
④ RZ-EK30S	VCT 2.0×3	15A 赤	3+4	8.4

EA815DA-13

EA815DA-14