

EA815DA-13

(元置き型 コンセント固定 リール アース付)



- コード長 3+27m
- 電線 VCT 2.0mm²X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 3+4個
- 重量 8.4kg
- コンセント定格 2P 15A接地付
- 漏電遮断器付 感度15mA

- サイズ 290×257×363(H)mm



■リードバック (集電装置)

〈イラストはマジックびくくです〉

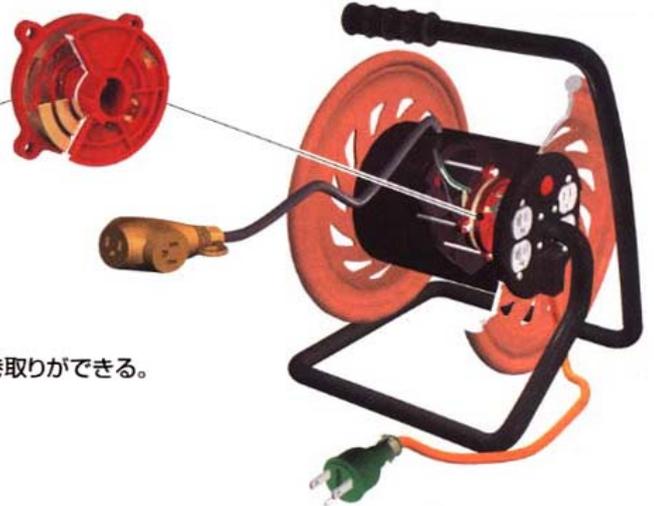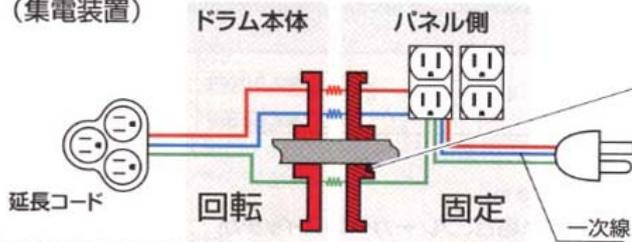

■メリット

- コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる。
- 電線がヨジれず、絡まない。
- 工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
- プラグの抜き差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
- 刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。

■表側

運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。

一次線をコンパクトに

まとめる便利な

コードハンガー付き。

(全機種標準)

