

EA815DA-14

(元置き型 コンセント固定 リール アース付)

- コード長 3+27m
- 電線 VCT 2.0mm²X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 3+4個
- コンセント定格 2P 15A接地付
- 過負荷漏電遮断器付 15mA/15A

- サイズ 290×257×363(H)mm
- 重量 8.4kg


■表側

運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。
一次線をコンパクトに
まとめる便利な
コードハンガー付き。
(全機種標準)



■リードバック (集電装置)

<イラストはマジックびっくです>

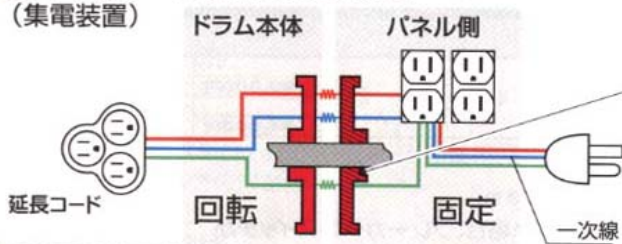

メリット

- コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる。
- 電線がヨジれず、絡まない。
- 工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
- プラグの抜き差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
- 刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。

