


EA815DL-30
(コードリール)

- 防雨・防塵型ドラム(屋外型)
- コード長 30m
- VCT 2.0mm²X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント定格 2P 15A 125V
- アース付
- コンセント数 3個
- 300(w)X215(d)X390(h)mm
- 重量 8.4kg
- 漏電遮断器付

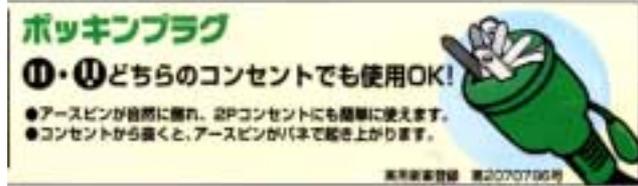

EBタイプ(BR)

(緑ボタン) 漏電保護専用

漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気をしゃ断します。

● 温度センサー付(自動復帰型)

電源ランプが点灯しているのに電気が来ない場合は温度センサーが作動しています。電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気をしゃ断します。

VCT電線…最高許容温度が60℃のVCTは、数時間程度で100℃以下、1秒以下で150℃以下であれば絶縁物の劣化もあまりなく、電線の寿命に大きな影響は与えません。(技術基準抜粋)

復帰方法 ● 手動センサー…センサーを指や布などで冷やし“コツン”と音がするまで押し込むとセンサーが復帰します。(標準型に内蔵)

● 自動センサー…センサーを指や布などで冷やすと自動でセンサーが復帰します。(防雨に内蔵)

※金属ボタン(センサー)を押し込む際、**直接手で触れても電気はきません。**

※ドライバーや金属などで傷を付けたりへこませると**センサーが働かなくなります。**

※復帰の際は必ず接続している**工具類の電源をOFF**にしてから行って下さい。

(復帰した際工具が突然動き出し大変危険です。)

