

(元置き型リール)

品番	コード長	重量	サイズ(mm)
EA815DP-1	3+27m	8.0kg	249×219×334(H)
EA815DP-11	3+47m	11.4kg	274×258×364(H)

廃番

- 電線 VCT 2.0mm²X3芯
- 許容電流 22A
- コンセント数 3+2個
- コンセント定格 2P 15A 125V接地付
- サイズ 290X255X360(H)mm



びっくリール使用例


**コンセントのみ
持っていける為、
高所作業・移動作業に最適です。**

- 漏電しゃ断器付は、温度センサーが付いています。(3.5mm以上は除く)
- アース付は、全てポッキンプラグ付です。

大容量・耐久性抜群の集電装置(リードバック)

回転運動しながら給電を簡単に行えるスリッピング方式です。リードバックは2つの回転板からなり、片方はセンター軸に固定しておき、もう片方を側板と同時に回転させながら常に給電することができます。

(実用新案取得済)

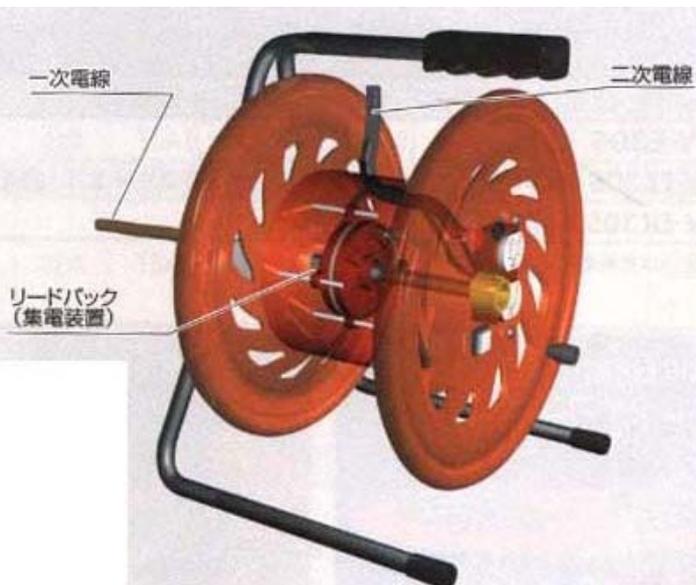

■表側

運搬・保管時に弛み・絡みを防止する。一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付き。(RNDタイプを標準装備)

