


EA815EA-30 手元リール

リールは電源のそばに、
コンセントだけを使いたいところへ

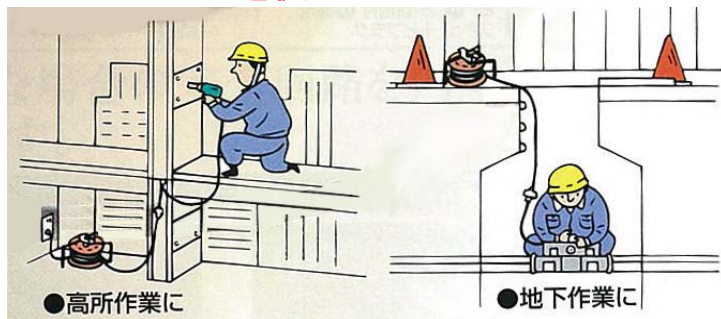

<仕様>

- コード長…30m + 3m(一次側)
- コンセント数…3個
- コンセント定格…2P・15A・125V 接地付
- 電線仕様…ソフトンVCT2.0mm² × 3心
- 許容電流…15A
- 2P/2P接地付 兼用プラグ
- 防塵キャップ付プラグ
- 温度センサー機能付

◇アース付

- ・2P/2P接地付兼用プラグ
- ・通電確認ランプ付

- ・通電確認ランプ付
- ・防塵キャップ



ドラムは立てても、
うつ伏せでも使えます。