


EA815FC-30 コンセントリール（漏電遮断器、アース付）

Ver1.1

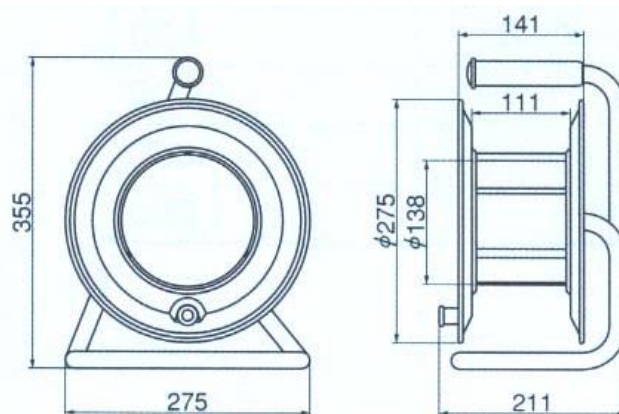

- 電線種別 太さ VCT2.0mm²X3心
- 許容電流 15A
- コンセント定格 2P・15A・125V 接地付
- 漏電感度電流…15mA
- コンセント数 4個（防塵シャッター付き）
- コード長 30m
- パイロットランプ付
- 2P/2P接地付 兼用プラグ
- 地絡漏電遮断機器付
- 重量 7.7kg
- 温度センサー機能付



コンセントリール ■特長

●コンセント盤固定型

リール本体に集電装置を持ち、コンセント盤をドラムの回転運動から切り離したことで、コンセントは回転せずに定位置に保たれます。

●スリム設計

超薄型コンセント盤は、じょうご型円盤形状の中にすっぽりと収まるスリム設計です。



▲従来型



▲コンセントリール

●プラグ抜き差し不要

コンセント盤が定位置でストップしたままなので、電動工具のプラグを差し込んだままケーブルを延ばしても電動工具のコードが絡んだりよじれたりしません。



●コンセント盤ON/OFFスイッチ

コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすることができます。プラグを抜かなくても使用器具の電源の入切を手元で操作できます。

21.Dec.