


別表	
品番	有効長(L)
MR7706NT3	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR7706NT5	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀

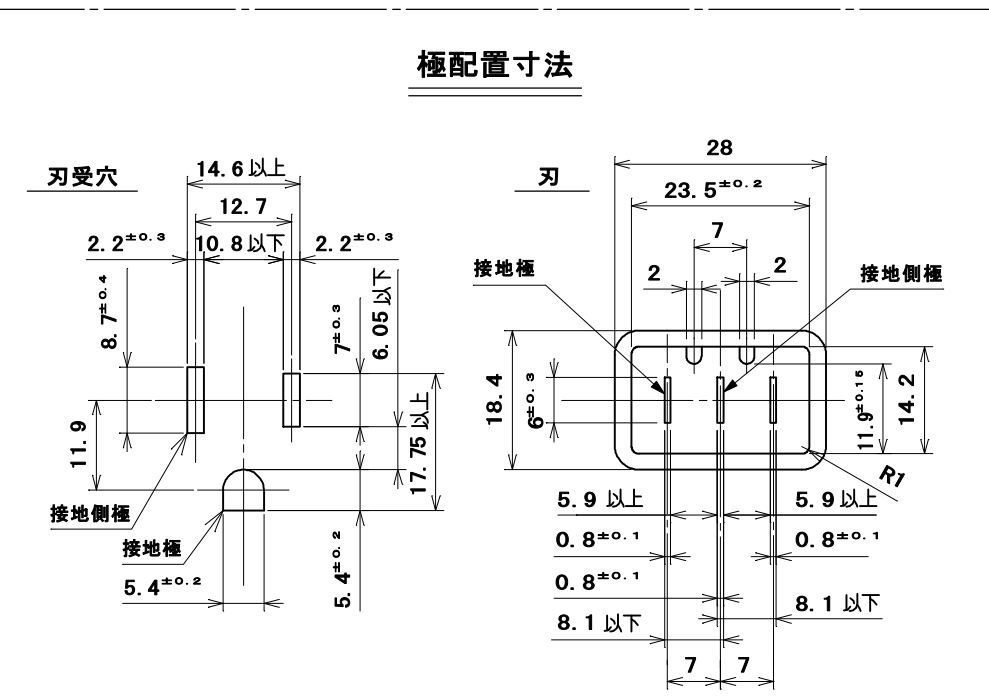

部品番号	部品名	個数	材質	処理	摘要
11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心(接地線のみ0.75mm ²)	色: 白(白, 黒, 緑)	
8	床下用ハーネスプラグ	1	外郭: PBT樹脂 (ガラス繊維入り)	色: 青	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	4			
5	タッピンねじPタイトなべ	5	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色: グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0

尺度	三角法	定格	品名
1	1	2P+E, 15A, 125V	横形OA用接地タップ6コロ (マグネット・ランプ付) ハーネスプラグ付(VCT)

単位 mm 作成 2015年8月4日

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.

原紙はA2サイズ