


極配置寸法

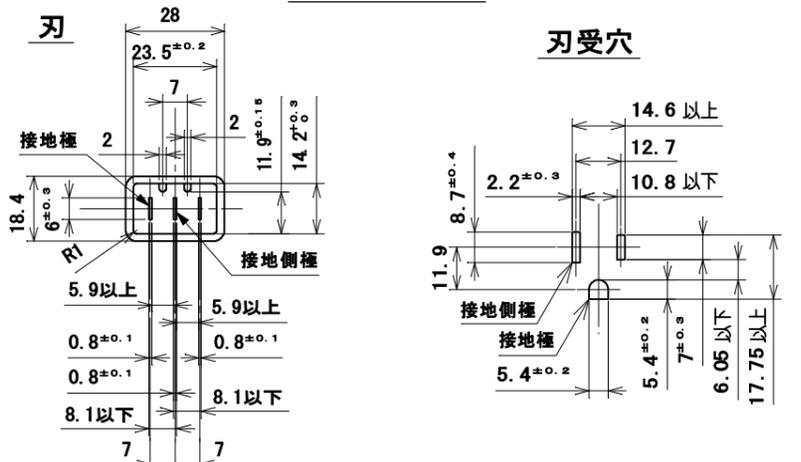

別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7708NT3	3000 ⁺⁸⁰
MR7708NT5	5000 ⁺¹⁵⁰

11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心(接地線のみ0.75mm ²)	色：白(白, 黒, 緑)	
8	床下用ハーネスプラグ	1	外郭：PBT樹脂 (ガラス繊維入り)	外郭の色：青	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	4			
5	タッピンねじPタイトなべ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋 中 駒	8	ユリア樹脂	色：グレー	
2	蓋 外 郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品 名	横形OA用接地タップ8コロ (マグネット・ランプ付) ハーネスプラグ付(VCT)	
1	単位 mm	作成 2015年8月10日			

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.