


**ご注意**

- 実効は合計1500W以下で使用下さい。
- 雨水、油、炭素粉等のかかる場所での使用はご遠慮下さい。
- 破損した場合は必ず廃棄して下さい。

注) 製造工場により彫刻が異なる

別表	
品番	有効長(L)
MR7906NT3	3000 <sup>+0°</sup> <sub>0</sub>
MR7906NT5	5000 <sup>+15°</sup> <sub>0</sub>

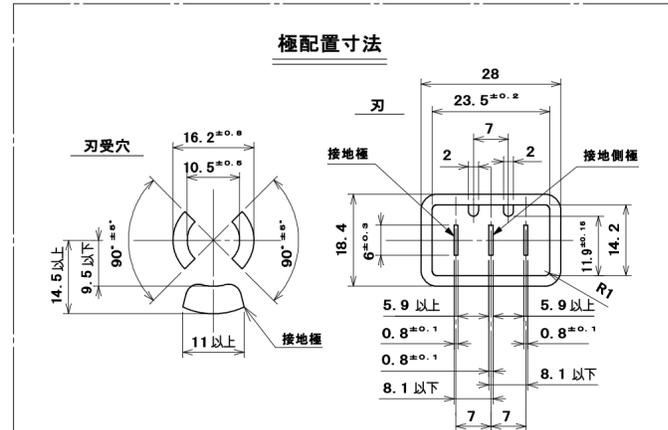

部番	部品名	個数	材質	処理	備考
11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm <sup>2</sup> 3心(接地線のみ0.75mm <sup>2</sup> )	色: 白(白, 黒, 緑)	
8	床下用ハネスプラグ	1	外郭: PBT樹脂 (ガラス繊維入り)	外郭の色: 青	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	4			
5	タッピンねじPタイトなべ	5	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色: グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白	UL94 V-0

部番 1 三角法 定格 2P+E, 15A, 125V, 品名 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 (マグネット・ランプ付) ハーネスプラグ付 (VCT)

原紙はA2サイズ