


[200V用]延長コード
EA815GL-170

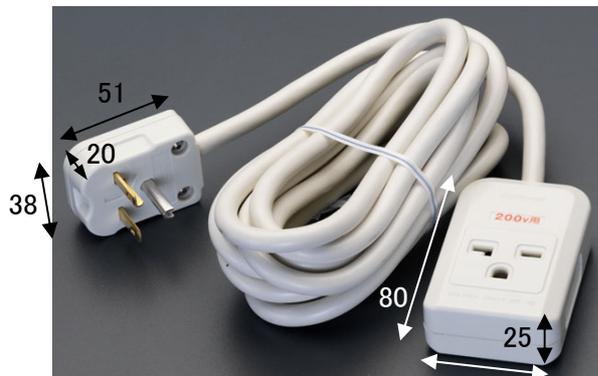

(単位: mm)

51

◆熱に強いボディ

- ◆ボディにはトラッキングに強い「ユリア樹脂」
- ◆高伝導材の採用で発熱量を抑えています。



(タップ拡大)

- 200V器具用
- コード長…3m(耐熱コード)
- 定格…20A・250V(4000W)
- コンセント…1個(15A、20A兼用)
- 材質…ユリア樹脂
- 重量…610g


トラッキングとは

コンセントを長時間差し込んだままの状態にしているとホコリと湿気により微弱な電流が流れることがあり、そのまま使い続けると発火する恐れのある現象です。

200 V時代の延長コードです。



15 A・20 A兼用差込み口形状を採用しています。

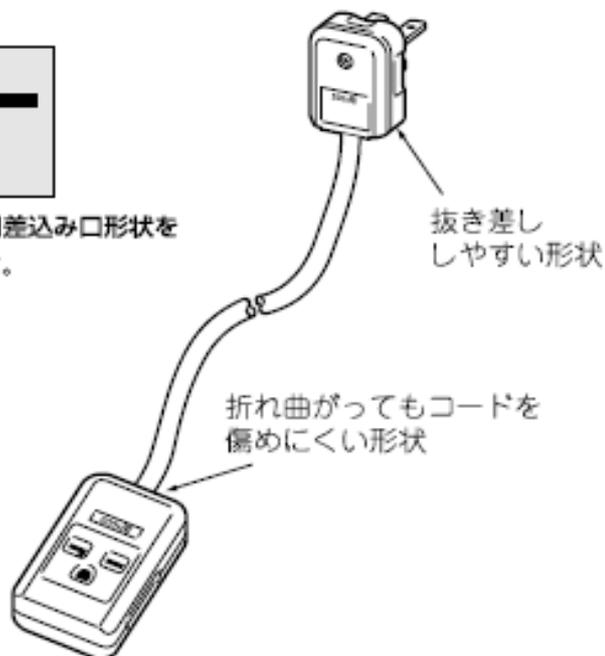

抜き差ししやすい形状

折れ曲がってもコードを傷めにくい形状