

耐雷
サージ

USB
ポート付

スイッチ付タップ
LED LAMP SWITCH TAP

雷サージから接続機器を守る!

接続機器についてのご注意


熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

- オイルヒーター ●ホットプレート ●電気ストーブ ●エアコン
- その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長

スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能!

●iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。(2.4Aポート 自動識別IC付)
●過電流保護機能付ですので、過剰な充電による機器破損を防ぎます。

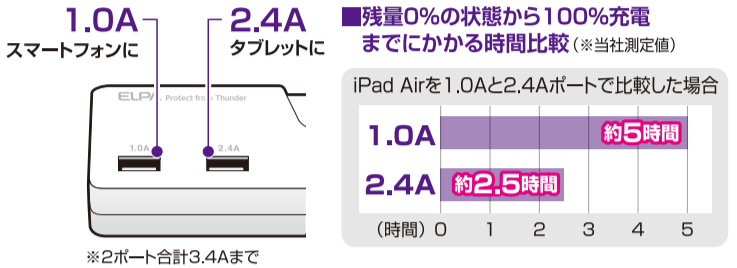


雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。

耐雷サージ表示LED

耐雷サージ機能が作動中に点灯します。

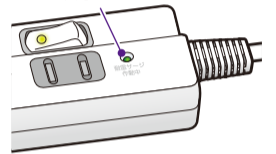

雷サージとは?

●雷の影響により、高い場所の電線及び通信線等に瞬間的な高い電圧が発生する現象です。
※直撃雷を含め過大なサージに対しては機器を保護できない場合があります。

●バリスタ性能

最大サージ電圧 3,000V

※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

▲耐雷サージ表示LEDが消えている場合はサージ低減効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

耐トラッキングカバーで電気火災を予防!

熱に強いユリア樹脂
耐トラッキングカバー

スッキリ配線できるスイングプラグ

180°回転プラグ

安全上のご注意

⚠警告 感電や火災の原因となります。

- 合計1400W以下でご使用ください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- コードを束ねてのご使用はお避けください。伸ばしてお使いください。



- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤を電源プラグや本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。



- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。



 
⚠注意 感電や火災の原因となります。

- 周辺機器の電源プラグを接続する場合は各々の機器の電源スイッチを切って接続してください。
- 本機のカバーは絶対に外さないでください。改造しない!
- 電気火災防止の為、本品及び機器のプラグに付着した汚れやホコリは定期的に拭き取ってください。



- お手入れの際は、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。故障や破損の原因になります。

- コードを固定しない!!はさまない!!傷をつけない!!引っ張らない!!無理に曲げない!!ねじらない!!加工しない!!加熱しない!!重いものをのせない!!



- コードが傷ついたまま使用しないでください。



国内専用

ご使用前に必ず注意内容をお読みください。

差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用

ホコリ防止の扉付き

LEDランプ仕様 独立スイッチ

スイッチには眩しくなく視認性の高いホタル色のLEDランプを採用。

本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用

コードは保護被ふく付安全構造

保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。



使用上の注意

- 本機は電話やFAXの通信線がある機器や、接続されたその他の機器の雷サージ保護を保証するものではありません。
- 本機電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは3~5年を目安に交換をお勧めいたします。
- 対応機種については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。お客様のご使用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

仕様

- AC差込口定格:AC100V 14A ●使用温度範囲:-10℃~40℃ ●コード長:2m
- 合計1400Wまで ●屋内専用 ●口数:4個口
- USBポート
- 定格:DC5V ●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス) ●ポート数:2個口
- 最大3.4A(2ポート合計)

記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。
※iPhone、iPad、Apple Airは米国、その他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Androidは、Google Inc.の登録商標です。

※ホットキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. 1940-4



4 901087 215010

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



MADE IN CHINA PO170428A