

パワーデリバリーで超速充電!

USB Type-A / 2ポート
Type-C / 1ポート

コンセント 4個口

L型プラグ
コード付 最大出力 **20W** Type C

雷ガード
ブレーカー内蔵

コード長 **2m**

Type-Aポート

PD対応で超速充電(Type-Cポート)

- PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能です。※1
- PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。※1


従来の充電器(出力5V/1A)
最大5W

本製品 USB Type-Cポート
最大出力 **20W** **最大出力4倍** **超速充電**

※1:USBポートのうちType-Cポートのみ使用時
※2:出力5V1Aの充電器使用時の電力値と比較

ブレーカー内蔵集中スイッチ

- 全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。
- 過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。

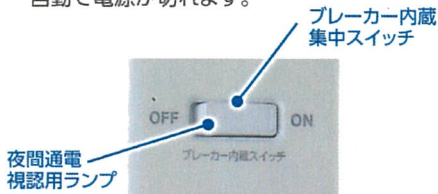

AC差込口のホコリ防止

差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。



差込口は熱やトラッキングに強い
ユリア樹脂採用


スッキリ配線 L型プラグ

耐トラッキング
カバー



火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。

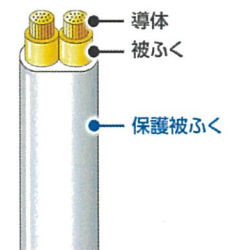

仕様



型番: WLS-4322SUC(W)
商品 CD: 3265-6
JAN: 4901087222902

使用温度範囲	-10℃～40℃
コード長	2m
USBポート	定格 Type-Aポート: DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート: DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時: DC5V 合計3.0A
	ポート数 Type-A: 2ポート Type-C: 1ポート
AC差込口	定格 AC100V 14A
	合計 1400Wまで
	口数 4個口

