

EA815GL-37、-38 パソコンタップ

品番	コード長	仕様
EA815GL-37	3m	RoHS指令対応
EA815GL-38	5m	

廃番




＜仕様＞

- 定格…125V-15A
- 抜け止め機構付
- マグネット付
- コンセント…4個
- プラグ…3P式 (3P→2P変換アダプター付)
- 通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
- 電線仕様…VCTF1.8mm²×3心

特長

○3P→2P変換アダプタ付

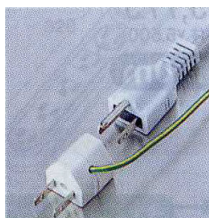

○プラグをしっかりロックできる抜け止めコンセント



差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。

○丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブル




(社)日本配線器具工業会規格適合品でさらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップです。

○裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。



スチール面に固定できるよう、底部にマグネットを付けています。

○通電表示のLEDランプ付

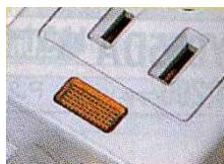

通電表示ランプ付なので外出やお休みの際の消し忘れ防止になります。

サイズ

