


EA815GL-41、-46、46A、-47、-47A 雷サージ付 PCタップ

品番	コード長	仕様
EA815GL-41	3m	RoHS指令対応
EA815GL-46	3m	集中スイッチ付
EA815GL-46A	5m	
EA815GL-47	3m	—
EA815GL-47A	5m	—

(廃番)

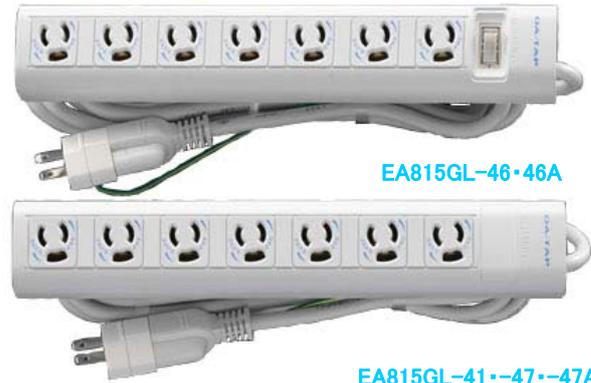

EA815GL-46-46A


EA815GL-41--47--47A

＜仕様＞

- 定格…125V-15A(1500Wまで)
- 抜け止め機構付
- マグネット付
- コンセント7個(接地式)
- プラグ…3P(2P変換アダプター付)
- 最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
- 電線仕様…VCTF1.8mm²×3心

特長

○3P→2P変換アダプタ付

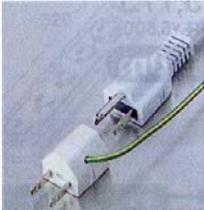

○プラグをしっかりとロックできる抜け止めコンセント



差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。

○丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブル



(社)日本配線器具工業規格適合品でさらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップです。

○裏面の強力マグネットでスチール面にしっかりと固定できます。



スチール面に固定できるよう、底部にマグネットを付けています。

○雷などのサージから接続された機器を守ります

雷サージ吸収効果	
12500V (最大サージ電圧)	→ 400V (制限電圧)

○《EA815GL-46-46Aのみ》一括で電源のON/OFFができ、消し忘れ防止する点灯式集中スイッチ付



タップ本体についてスイッチで機器のON/OFFを管理できます。ON時にはランプが点灯し、消し忘れを防止します。

サイズ

