

ELPA

マグネット式 電源コード 1500W^{まで}

ホットプレート・IH調理器・グリルなべなどに



 
極間ピッチ27mm

3m

安全上のご注意


警告

定格容量内で使用する(電気製品1500ワットまで)



たばねたままの状態

 過熱して火災の原因になります。伸ばしてお使いください。



水のかかるところでは使わない

感電、火災の原因になります。トイレ用洗剤を電源プラグにかけないでください。



固定しない

断線によるショートで火災の原因になります。



ぬれ手でさわらない

感電の原因になります。



電気は正しく安全に使しましょう。

国内専用

ご使用前に必ず注意内容をお読みください。

WP-M15B(BK)


ELPA

WP-M15B(BK)
ブラック

マグネット式
電源コード 3m

1500W^{まで}


■お求めの際には、使用される機器の極間ピッチをご確認ください。

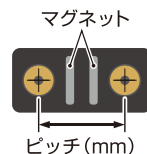


	WP-M07B(BK)	WP-M12B(BK)	本製品
消費電力	700W以下	1200W以下	1500W以下
極間ピッチ (国内使用器具JIS規格)	18mm	22mm	27mm

特長

- マグネット式ですので万が一電源コードに足を引っ掛けても、すぐに本体からコードが外れ、本体を倒すことなく安心です。

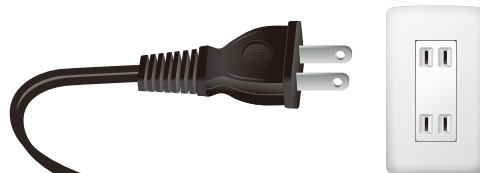

ホットプレート・IH調理器・グリルなべなどに

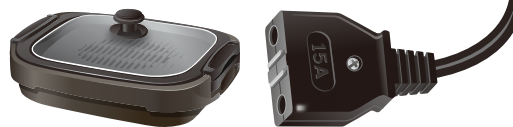

仕様

- 定格: AC125V 15A 1500Wまで
- コード長: 3m
- 使用温度範囲: -10℃~40℃
- 屋内専用

お断り

※仕様及び外觀・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.
1016-5



T4901087081219



台紙



バック

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA
YA 1109A