

コード長 2m USB 丸形 集中スイッチ付タップ

接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので壁のコンセントに直接接続してください。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

特長

スマートフォンを3台同時充電可能!(USBポート)


- iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
- 接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
- 過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
- 3ポート合計3.4A(1ポート最大2.4A)



誘導雷を吸収 雷から接続機器を守る

最大サージ電圧 3,000V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

▲耐雷サージ表示LEDが消えている場合はサージ低減効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

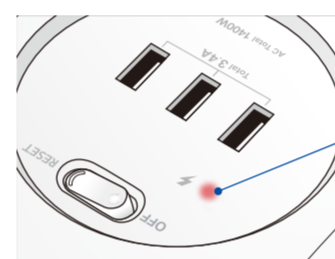

耐雷サージ表示LED

ブレーカー内蔵集中スイッチ

- 全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。
- 過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。

※ブレーカーは使用電力が1500Wを超えると作動します。復帰させる場合はUSB含め1500W以下になるように機器を取り除き、スイッチをRESETにしてください。




ブレーカー内蔵集中スイッチ

夜間通電視認用ランプ


AC差込口のホコリ防止

差込口にはホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。

差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用

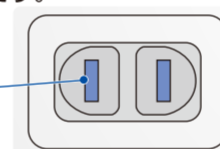


スッキリ配線L型プラグ

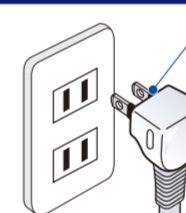

耐トラッキングカバー

火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。

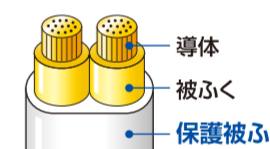

導体  
被ふく  
保護被ふく

安全上のご注意

警告

- AC差込口合計1400W以下で使用ください。
- 電源は必ず壁のコンセントからお取りください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。他のタップと併用しないでください。
- 定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。
- 電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。
- 電源プラグは確実に差し込んでください。
- 雷が鳴りだしたら、壁のコンセントに接続している本品の電源プラグ、電源コードに触れないでください。感電の原因となります。

注意

- 機器の電源プラグを接続する場合は機器の電源スイッチを切って接続してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 汚れた際は、電源プラグを抜き、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。
- 電源コードの上に物を載せたり、ステップ等で固定しないでください。
- 電源コードの芯線が露出・断線したまま使用しないでください。
- AC差込口、USBポートに異物を入れないでください。
- 変形・破損した電源プラグ、USBコネクタは使用しないでください。

使用上のご注意

- 本品は電話やFAXの通信線がある機器や、接続されたその他の機器の雷サージ保護を保证するものではありません。
- 周囲温度によりブレーカーが作動するまでの時間が、変化する場合があります。
- 本品電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 製品本体や接続機器に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは3~5年を目安に交換をお勧めいたします。
- USB接続機器については、全ての環境、条件において動作を保证するものではありません。お客様の皆様ご使用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負いかねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- USBポートへは正しい向きで、まっすぐに、無理に力を入れずに差し込んでください。

仕様

- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- コード長:2m

AC差込口

- 定格:AC100V 14A
- 合計1400Wまで
- 口数:6個口

USBポート

- 定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
- コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
- ポート数:3ポート

記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。  
※iPhone、iPad、iPad Airは米国、その他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
※Androidは、Google Inc.の登録商標です。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。  
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

屋内専用  
国内専用

オーダーNo. 3279-3



4 901087 224265




台紙 パック

ELPA 朝日電器株式会社


〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 https://www.elpa.co.jp/  
お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30  
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA 220613A

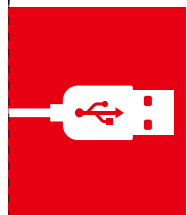

# USB

3ポート

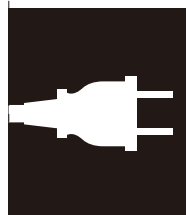

# コンセント

6個口



L型プラグ

コード付

最大出力

# 3.4A



# ACアダプター 6個対応



WLS-R6332BUA(W)