

必ずお読み注意



- AC差込口合計1400W以下でご使用ください。
- 電源は必ず壁のコンセントからお取りください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- 他のタップと併用しないでください。
- 定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。
- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。
- 電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。
- 電源プラグは確実に差し込んでください。
- 箱が壊れたりしたら、壁のコンセントに接続している本製品の電源プラグ、電源コードに触れないでください。
- 変形・破損した電源プラグ、USBコネクタは使用しないでください。



- 機器の電源プラグを接続する場合は機器の電源スイッチを切って接続してください。
- 分解・改造はしないでください。
- 汚れた際は、電源プラグを抜き、柔らかな中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。
- 電源コードの上に物を載せたり、ステップ等で固定しないでください。
- 電源コードの芯線が露出・断線したまま使用しないでください。
- AC差込口、USBポートに異物を入れないでください。
- 変形・破損した電源プラグ、USBコネクタは使用しないでください。

ELPA

WLS-DS4232SUA(W)

外箱は段ボールを使用しています



 
接続機器についての注意

熱器具やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので壁のコンセントに直接接続してください。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

特長


スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)

- iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
- 接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
- 過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
- 2ポート合計3.4A




集中スイッチ

- 全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。

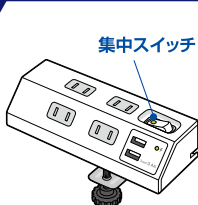

キズ防止マット付

 - 本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。



AC差込口のホコリ防止

差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。

差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用




誘導雷を吸収 雷から接続機器を守る

最大サージ電圧 3,000V 耐雷サージ表示LED

※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

▲耐雷サージ表示LEDが消えている場合はサージ低減効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

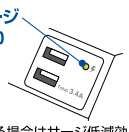


火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。



スッキリ配線 L型プラグ

耐トラッキングカバー

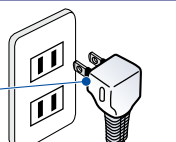

使用上のご注意

- 本品は電話やFAXの通信線がある機器や、接続されたその他の機器の雷サージ保護を保証するものではありません。
- 本品電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- プラグ差し込み時、機器等の差込プラグの力を2本同時に揃えて差さないと開かない安全設計になっています。斜めに差し込み、無理に差し込むと安全扉が破損する恐れがあります。
- 製品本体や接続機器に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 記録されている製品名は各社の商標または登録商標です。※iPhone、iPadは米国、その他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※Androidは、Google Inc.の登録商標です。※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
- 記録されている製品名は各社の商標または登録商標です。※iPhone、iPadは米国、その他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※Androidは、Google Inc.の登録商標です。※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市東淀川区4-10 https://www.elpas.co.jp/

【お電話】 大阪 072(871)1166 受付時間 9:00~17:30

【お電話】 東京 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日は除く



外箱 緩衝材

屋内専用 国内専用

オーダーNo. 3267-9




4 901087 223121

MADE IN CHINA 220413A


ご使用方法

●クランプを使って机に固定

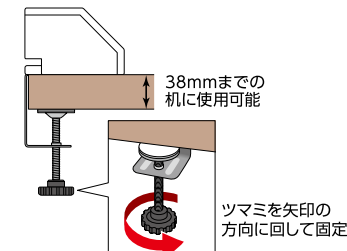


●クランプを取り外す

 底面クランプのビスをドライバーで取り外す



●コードの出す向きを変える

設置場所に合わせてコードを溝にはめ込む(3方向に対応)

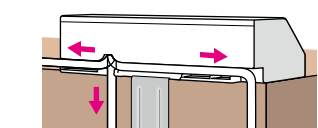

仕様


- 使用温度範囲-10℃~40℃ ●コード長:2m

AC差込口

- 定格:AC100V 14A
- 合計1400Wまで
- 口数:4個口

USBポート

- 定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
- ポート数:2ポート

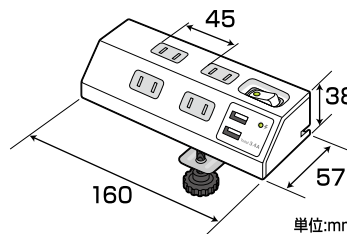

単位:mm

商品情報は
コチラ



ELPA

WLS-DS4232SUA(W)

コード長 2m

USB

集中スイッチ付デスクタップ



USB

2ポート



コンセント

4個口



L型プラグ
コード付

最大出力 3.4A

雷ガード

クランプで机に固定



USB


オート急速充電

機器に最適な出力をすることで
充電時間を短縮できます

デスクに固定で
抜き差しスムーズ



コードの出す向きを
3方向に変えられる

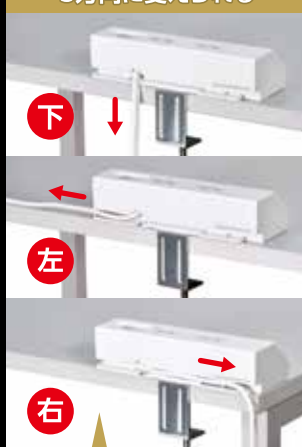

コードを左右に
出せるので
机を壁に
ピッタリ設置
できる



クランプを
取り外しても使える



電源をまとめて入/切
集中スイッチ

