

EA815GV-1 (コードリール)


- 電線許容電流 22A
- SVCT 2mm² X3芯
- コンセント 2P 15A 125A 接地付
- コンセント数 4個
- コード長 10m
- 重量 2.2kg
- 電源表示ランプ
- コンセント形状 



- ドラムよりコンパクト、延長コードより便利！
収納も省スペースの強力なサポートリール。



上記の写真は参考写真です。
本品とは色が異なります。

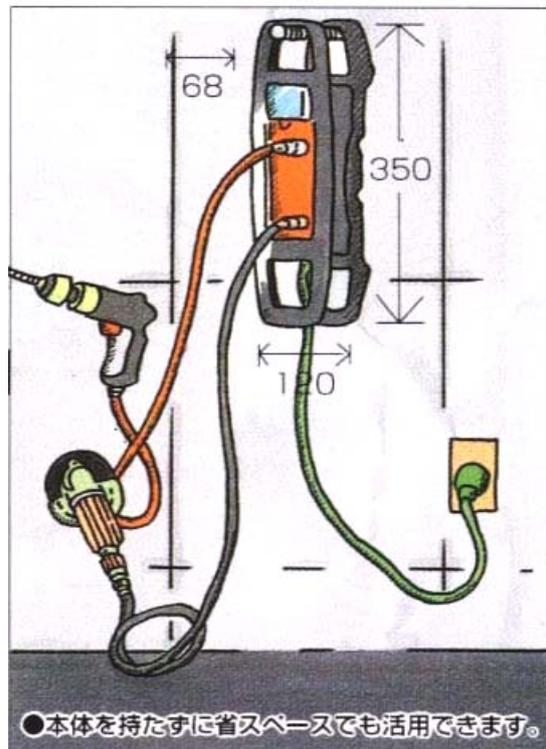

ポッキングプラグ

①・②どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンがバネで起き上がります。



実用新案登録 第2070796号