

EA815GV-11 (コードリール)

- 電線許容電流 22A
- 電線仕様 SVCT 2mm² X3芯
- コンセント定格 2P・15A・125V 接地
- コード長 10m
- コンセント数 2個
- コンセント形状 

■ 重量 2.3kg

- 漏電遮断器付 30A/15mA
- 電源表示ランプ

- ドラムよりコンパクト、延長コードより便利！
収納も省スペースの強力なサポートリール。




緑色コンセント(EBタイプ) 付には、漏電時のみに作動(電気をしゃ断)します。



●コードはからまないように、背面取っ手部分に止めておきます。



●背面の取っ手を握って巻取ります。

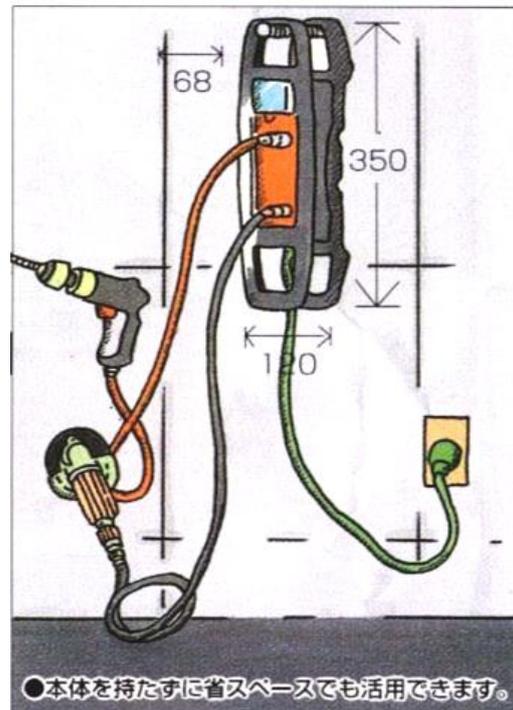

●本体を持たずに省スペースでも活用できます。

ポッキングプラグ

①・②どちらのコンセントでも使用OK!

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントにも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンがバネで起き上がります。



実用新案登録 第2070796号