

給電のすすめ

クルマは、もしもの時  
**電源**になるが……

〈HV車・PHV車・EV車〉

車載ヒューズを  
保護してくれる。

100V専用

屋内型


ANQ-102D-SW  
安心給電キット

## 製品仕様


定格電圧	単相100V
定格電流	7A(全延時15A)
電線仕様	SVCTF 2.0mm <sup>2</sup> ×2心×10m
出力設定	1500Wまたは100W(切替式)
USB出力	DC5V1A
基本性能	100Vコンセント×2、USBポート×2、 使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン

車載コンセントに  
接続するだけJANコード/4582569-21003-9  
梱包数/6  
元払発送単位/6  
標準価格 **オープン価格**

便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。  
そんな給電を安心して使えるようサポート。

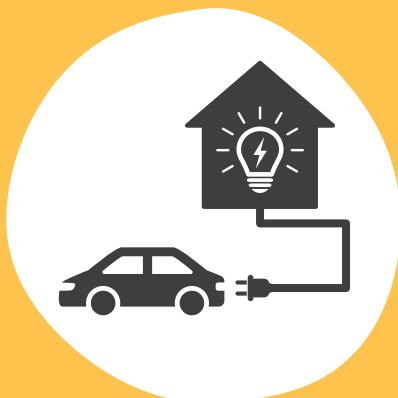

車に繋げるだけ。  
使いすぎると即座に通電ストップ。  
※車両より先にブレーカ作動。(車載ヒューズ保護)

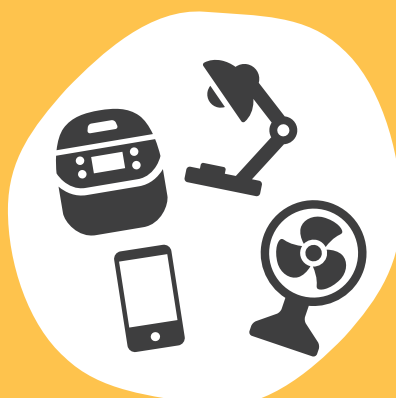

1500Wまでの  
電化製品が利用可能  
※車種により容量は異なります。




非常時やアウトドアで電源を  
安心してお使いいただけます。

延長コードの3つの必須要件

**01** ブレーカ内蔵 重要!!

- 給電システム再起動の手間無し (AC100Vボタン再押し)




**02** 定格出力容量 1500W

- 異常発熱の防止
- コンセント口から発火の危険防止



**03** 使用電流が分かるメーター

- 被災時の不安軽減
- 不意のブレーカ落ちを防止




**安全** ブレーカ内蔵

電力を使いすぎた際、内蔵ブレーカが先に作動。  
→車に戻る必要無し。(2次災害防止)  
→車載ヒューズ保護。  
ブレーカオフ時、ブザーでお知らせ。  
うっかり防止。(冷蔵庫など使用時に有効)

**安心** 電流メーター付

使用電流が見てわかるメーター付。  
→不意のブレーカ落ち防止。  
(不安軽減)

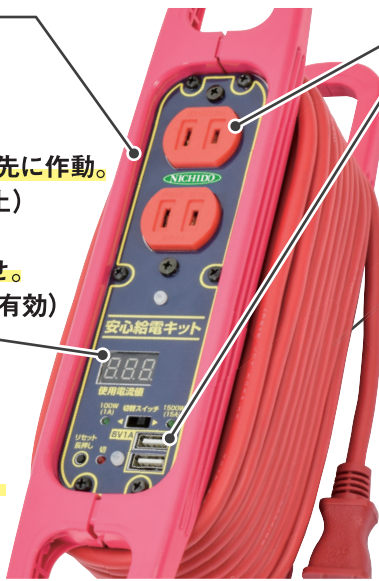

**便利** ① 充実コンセント内蔵

家庭用100Vコンセント：2個口(15A)  
USBポート：2個口(5V1A)

**便利** ② アウトドアでも使える※


話題のアウトドアシーンでも活躍します。

- 冷蔵庫 ●扇風機 ●照明
- 火起こしブロワ など


※本体・プラグに防水機能無し。  
本体・プラグを濡らさないようにご使用ください。

どんな家電が使えるの？ 下記製品をご確認ください(目安)


～消費電力合計1500Wまで使えます～




携帯電話  
10w




ゲーム・ビデオ  
10-15w




タブレット  
15-20w




LED照明  
20-40w




液晶TV30型  
50-100w



冷蔵庫  
150-300w

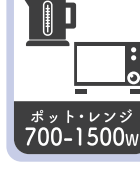

ポット・レンジ  
700-1500w



ドライヤー  
1200-1500w

**[HV車・PHV車・EV車] インバーター1500W**

※一部家電製品において、起動時に、通常の8倍の電力を消費するものがありますのでご注意ください。

総発売元

**日動工業株式会社**

■本社	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
■札幌営業所	TEL.011(871)0577代	FAX.011(871)0579
■東京営業所	TEL.03(5683)4010代	FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所	TEL.052(351)3666代	FAX.052(352)7558
■大阪営業所	TEL.072(803)6905代	FAX.072(803)6908
■福岡営業所	TEL.092(474)7955代	FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……