

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

自由に曲げれるフレキシブルタイプ LEDコネクトライン

100V専用

屋外型

50m^{まで}
連結可能

光源色
昼光色
6000K

球寿命
30000
時間
(設計寿命)



- 〈共通仕様〉
- 入力電源 100V(50/60Hz)
 - 入力電圧範囲 90~130V
 - 使用環境温度 0℃~40℃

LEDライン **10m** **LECN-10J-W**

- 定格電流 0.54A ●消費電力 51W
- 定格光束 5640Lm

梱包数/5 元払発送単位/5

連結本数
5本まで
(50m)

LEDライン **5m** **LECN-5J-W**


- 定格電流 0.27A ●消費電力 26W
- 定格光束 2820Lm

梱包数/5 元払発送単位/10

連結本数
10本まで
(50m)

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。


エレベーターシャフト内で

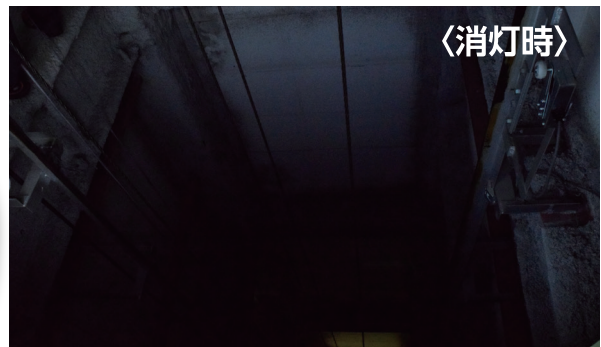

〈こんなところにおすすめ〉

- トンネル工事の仮設照明
- 鉄道の保線管理
- イベントイルミネーション
- 橋梁工事など
- 工場倉庫内誘導ライン照明

連結方法

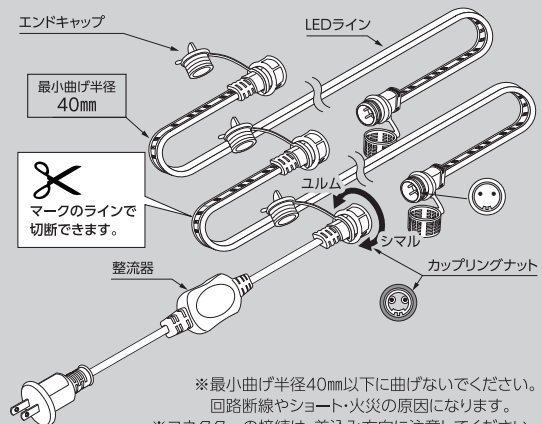

総発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|---------|---------------------|------------------|
| ■本社 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■札幌営業所 | TEL.011(871)0577(代) | FAX.011(871)0579 |
| ■東京営業所 | TEL.03(5683)4010(代) | FAX.03(5683)4021 |
| ■名古屋営業所 | TEL.052(351)3666(代) | FAX.052(352)7558 |
| ■大阪営業所 | TEL.072(803)6905(代) | FAX.072(803)6908 |
| ■福岡営業所 | TEL.092(474)7955(代) | FAX.092(474)6329 |

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。