




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'19.04.19	電線種変更 lot1903	今村
△	'21.01.15	BH-RHをBH-LKへ変更 lot2009	今村

主仕様

型 式	LPL-40H-36W		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	5310Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra85		
照射 角度	H:105° V:150°[1/2ビ-△角] H:160° V:270°[1/10ビ-△角]		
定格 電圧	AC100V		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC85~240V		
定格 電流	0.36A		
定格消費電力	35W		
固有エネルギー消費効率	151.7Lm/W		
照 度	1m	1040Lx	
	2m	310Lx	
	3m	150Lx	
	4m	90Lx	
	5m	60Lx	
球 寿 命	50000時間		
使用環境温度	-20~40℃		
質 量	1.9kg		
連結 本数	15本		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		8233	
COMPONENTS 品 名	LEDパイプライト36W			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LPL-40H-36W						N
MATERIAL 材 質	別 掲	REMARKS 備 考		-			
3DANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	1/3	作成日	2018.05.07		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	LPL-40H-36W			

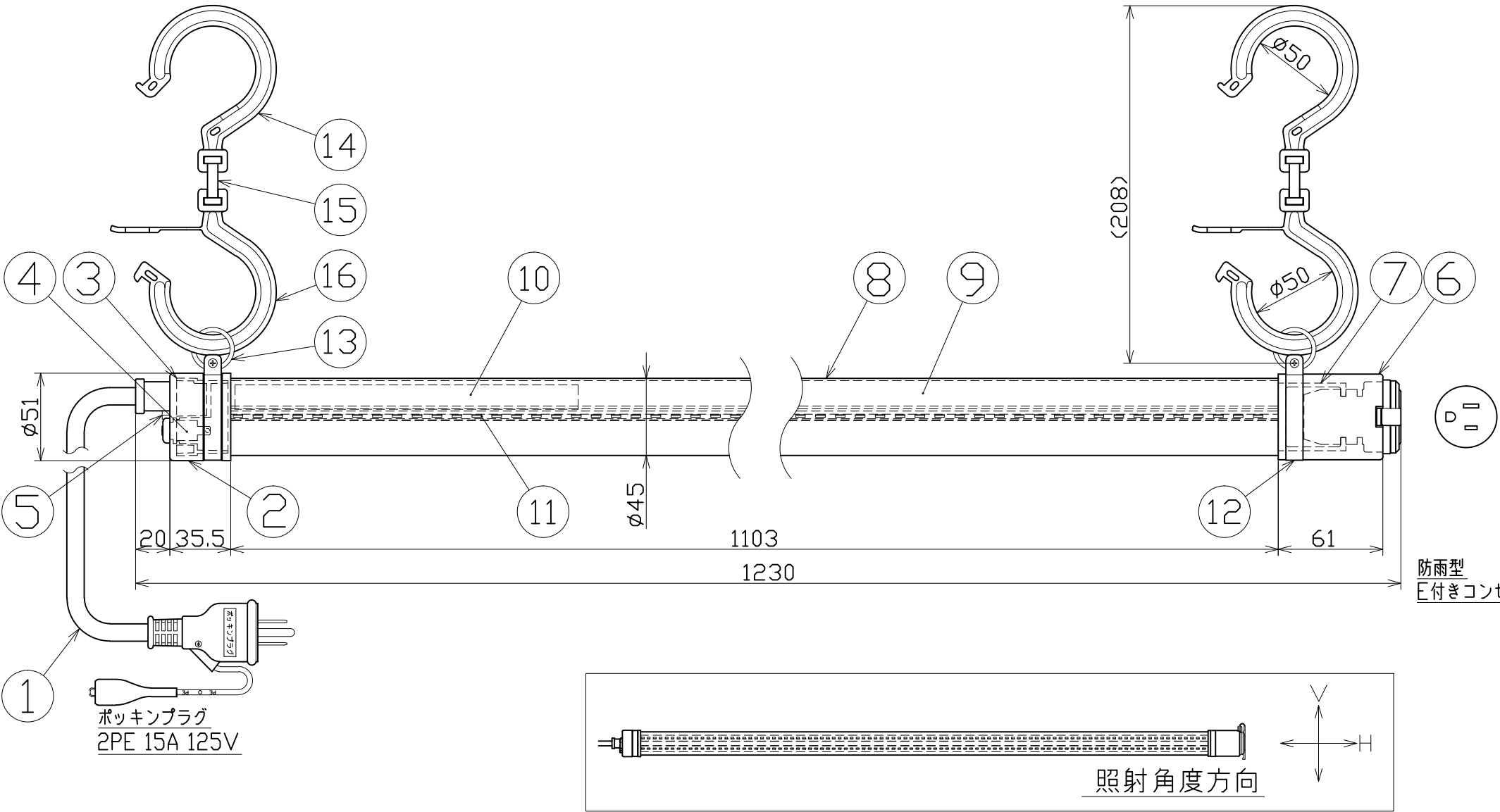

防雨型
E付きコンセント

16	ロックフックL	PA	BH-LK(黒)	2	53550●
15	連結ダンベル	PA	BH-D(黒)	2	53547
14	単管フック	PA	BH-LH(黒)	2	29691
13	吊りリング	SUS	φ25	2	57388
12	ゴムキャップバンド	SUS	0.6t ナベM4x12	2	57013
11	LED基板	-	-	2	-
10	電源	-	-	1	-
9	シャーシ	アルミ	押出材	1	56885
8	パイプカバー	PC	φ45x1195.5x1.2t(乳白)	1	56823
7	コンセント固定枠	-	-	1	56884
6	コンセントセット	シリコン PVC	2PE 15A 125V 蓋付	1	57141●
5	ベントフィルター	アルミ	-	1	-
4	スイッチ	-	シーソー型	1	55331
3	スイッチ固定枠	-	-	1	56883
2	一次側ゴムキャップ	シリコン	黒	1	56881
1	プラグ付き電源コード	PVC	VCT 1.25sqx3芯x5mP付	1	56974●
NO	部 品 名	材 質	仕 様 ・ 備 考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品