



LED テープライト

10M巻 (S:片面発光 / W:両面発光)

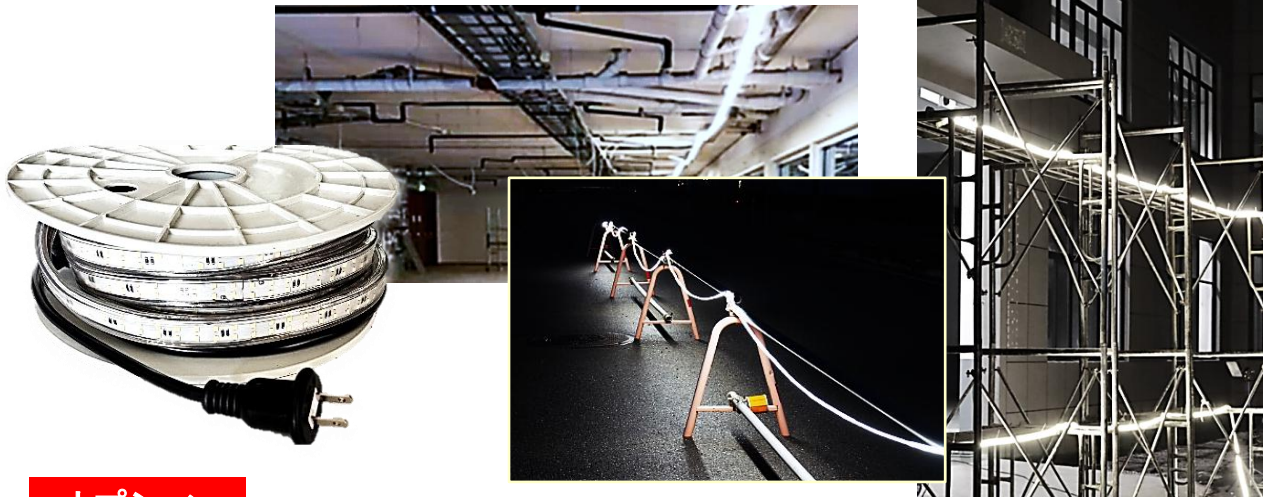

オプション

手動スイッチ	明暗センサー	修理キット
	 <p>周囲の明るさを感知し 自動でオン・オフ</p>	

用途例

※注意: 電圧が不安定な環境での使用は、正常に点灯しない場合があります

- 屋外照明・仮設照明
- 誘導灯として使用
- 施工現場での安全照明
- 夜間工事現場での注意喚起
- 使用環境温度 -20℃～45℃

製品仕様

型番	KS-TL10S・TL10W	電源電圧	AC100V 50/60Hz
光束	片面: 900 lm/m 両面: 1000 lm/m	ケーブル	1.5M ※PSE認証済
色温度	6000K	防塵防水規格	IP65(本体部分) IP44(電源部分)
LED	<SMD 2835> 片面: 180個/m 両面: 360個/m	サイズ	テープ: 巾18mm×厚8mm
消費電力	片面: 9W/m 両面: 10W/m	最大連結	片面: 50M(5巻) 両面: 40M(4巻)