

手軽で多機能! 明るさ抜群なロングセラー LEDハンディーライト 10W



商品詳細



トンネル作業



工事現場



工場



倉庫

「フックで吊るす」「マグネットで貼る」が自由自在のハンディーライト!!

LED10W

白熱灯80Wクラス!(当社比)

100V専用

屋内型

定格光束	1m照度	光源色	演色性	使用環境温度	球寿命
220Lm	100Lx	昼光色(6000K)	Ra 76	-20℃~45℃	40000時間

〈ハンディータイプ〉

LEH-10W-5M

JANコード/4937305-04260-1

梱包数/5 元払発送単位/10

標準価格(税別) **9,800円**

■仕様


- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 0.09A
- 消費電力 5.9W
- 入力電線 5m
- サイズ φ56×426mm
- 質量 590g

〈中心照度〉

(5m)	5Lx
(4m)	8Lx
(3m)	13Lx
(2m)	28Lx
(1m)	100Lx

〈付属品〉マグネットホルダー × 2

- 手元でON/OFFできる
シーソー式スイッチ
- 360度回転する引掛けフック付
- 自由自在に貼付け可能なマグネットホルダー付

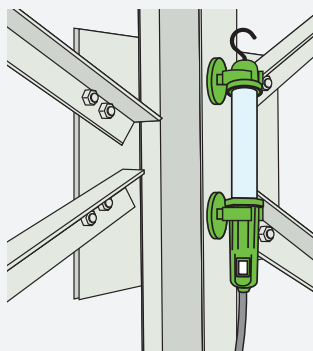

マグネットホルダー



引掛けフック

入力電線
5m



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。