

LED GARAGE LAMP

HATAYA

新製品

屋内用



LED補助コードランプ


昔ながらの補助コードランプ、LEDランプ付で再登場！

省エネ・長寿命約40,000時間

10W 全光束 800Lm
LED

金属面の反射を抑制し、視認性に優れた電球色

色温度 / 3,000K

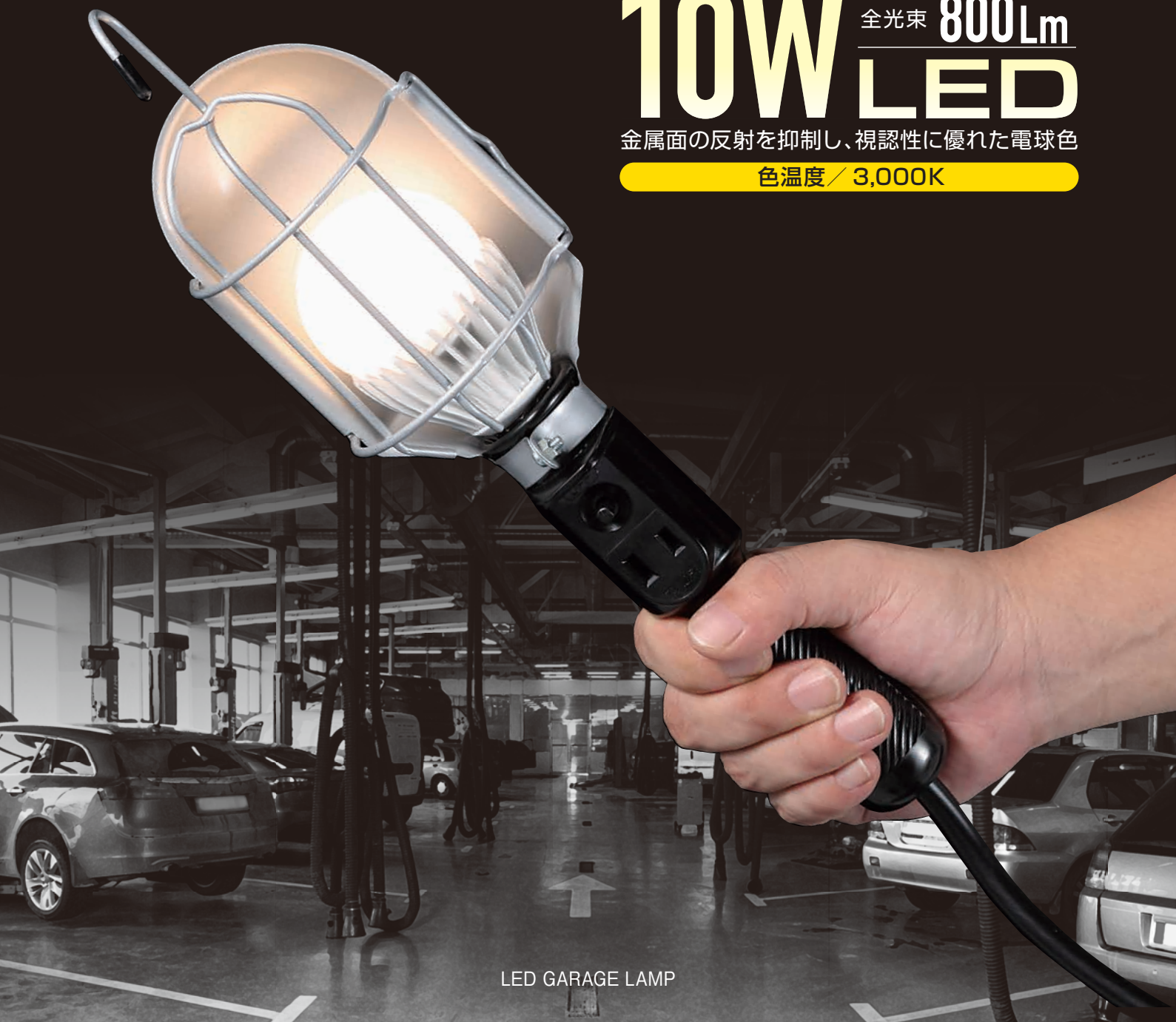

HATAYA LED GARAGE LAMP

LED補助コードランプ

昔ながらの補助コードランプ
省エネ・長寿命**10WLEDランプ**が
ついて再登場

- 消費電力 **10W**
- 全光束 **800** ルーメン
- 色温度 **3000K** 電球色

■特長

- 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・スイッチONで、すぐ明るく点灯
 - ・金属反射を抑える電球色(色温度/3,000K)
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません
 - ・落としても割れにくい樹脂製グローブ
- 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹脂製グリップ付
- 本体に照明ON/OFFスイッチ付
- 電源ケーブル10m付
- 金属製ガードネット付



照明ON/OFFスイッチ付
2P補助コンセント付



ランプを守る
金属製ガードネット



吊り下げフック


■交換球




型式 LDA10L-G270

- 定格/100V・10W (50/60Hz兼用)
- 定格寿命/約40,000時間
- 定格入力電流/100mA
- 全光束/800Lm
- 光の広がり/270度
- 平均演色評価数/Ra80
- 光色/電球色 (色温度/3,000K)
- 口金サイズ/E26
- 質量/110g

■寸法図

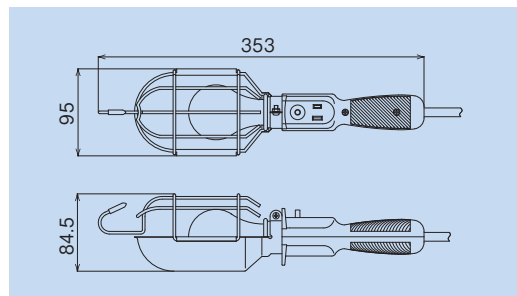

■使用例

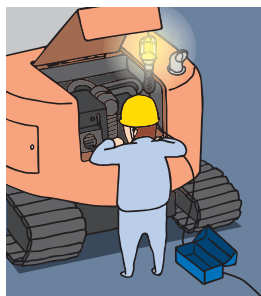

車・重機・設備などの
点検整備に

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	質量 (kg)	梱包 (台)	JANコード
	長さ(m)	種別・太さ(mmF)・芯数(C)	定 格	形状×個数					
EA815LC-6 CM-10L	10	VCT 1.25×2	2P・12A・125V	Ⓜ×1	10W電球形 LEDランプ	100V・10W 50/60Hz兼用	1.7	6	35109-4

●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は家庭用を含む一般的な用途向けに設計しております。溶接現場や悪環境など過酷な条件での用途には適していません。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※上記価格に消費税は含まれておりません。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場/名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店

●広島支店 ●福岡支店 ●札幌営業所 ●新潟営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産 株式会社 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <http://www.hataya.jp>

2018.10 SGW 10 292