

EA815LD-100、-101 充電式LED作業灯 取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

品番	仕様	
EA815LD-100	セット(バッテリー、充電器、マグネットホルダー)	(廃番)
EA815LD-101	本体のみ	(廃番)
EA815LD-102	バッテリー	
EA815LD-105	マグネットホルダー	



矢印の方向に回してバッテリーを外します。

【仕様】

- 照明装置…Φ 5mm白色LED球60灯 ※LED球の交換はできません。
- 電源…3.7V 2200mAh リチウムイオン充電電池
- 充電時間…約5時間
- 材質…ポリカーボネート
- 付属品…ACアダプター、DCアダプター、充電台、バッテリーパック2個、マグネットホルダー、フック

(マグネットホルダー使用例)




◆充電方法

(バッテリーのみでも充電可能)

- ①ACアダプターと充電台を接続します。
- ②コンセントに接続します。充電台のLEDランプ2つが緑色に点灯します。
- ③本体又はバッテリーを充電台に正しくセットして下さい。
充電台のLEDランプが緑色から赤色に変わります。
- ④LEDランプが赤色から緑色に変わると充電は完了です。



AC又はDCアダプターを直接本体(バッテリーセット済)に差し込んで、充電することも可能です。

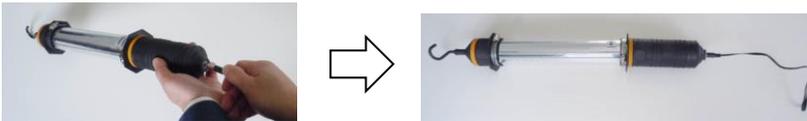

※1 充電中はスイッチをOFFにして下さい。

※2 最初にご使用になる前に、満充電してからご使用下さい。(約4時間で満充電になります。)

【使用方法】

(点灯・消灯)

- ①スイッチを押すと点灯します。
- ②スイッチを再び押すと消灯します。



■点灯中、直接レンズを見ないで下さい。正視続けると目に障害が現れることがあります。

■分解はしないでください。

■火気、高温箇所での保存、設置はしないで下さい。

■放り投げ、踏み付け等の強い衝撃を与えないで下さい。

■点灯しない場合はライトと充電器の接触を確認してください。

■リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929