

USB RECHARGEABLE OIL RESISTANT LED WORK LIGHT USB 充電式耐油 LED ライト マグネット付

事故を未然に防ぎ安全にご使用いただく為、ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください、内容を十分にご理解の上、正しくお使いください。本書は使用者がいつでも読める場所に大切に保管し、繰り返しお読みください。


警告

●本製品の分解、改造をしないで下さい。●横のハッチと角度調整ネジを確実に締めてから使用して下さい。耐油と防水機能を損なったり、故障の原因になります。●塩素系クーラントや腐食性薬品のご使用により耐油と防水機能を損い故障の原因となります。●落下等の強い衝撃を与えないようにして下さい。●点灯中に布などで覆わないでください。発熱や発火の恐れがあり、非常に危険です。●使用後は消灯してください。●本製品の充電に付属の microUSB 充電 AC アダプター以外は使用しないでください。発火・発熱・故障の原因となります。

注意

●初めてご使用になる時、長時間ご使用にならなかった時は、ご使用前に必ず充電してください。●LED 素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。●LED ライトの光を直射しないで下さい。●お子様の手の届かない場所、高温多湿を避けた場所で保管してください。●定期的に点検してください。●発熱や異音・異臭など、異常を感じた場合は速やかに使用を中止して下さい。●発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で microUSB 充電 AC アダプターの取り付けや取り外しをしないで下さい。●付属の microUSB 充電 AC アダプターは、本製品以外の機器で使用しないで下さい。

各部の名称

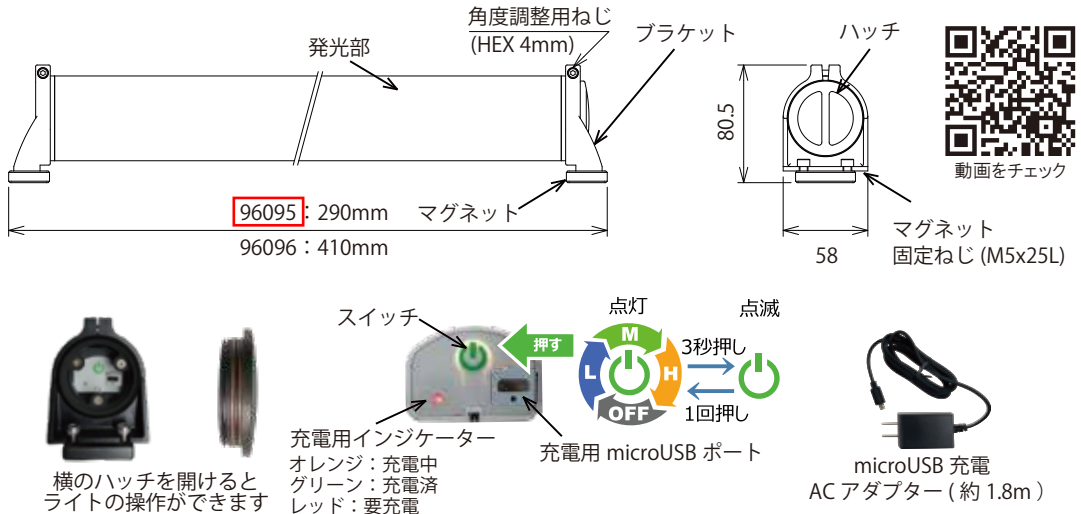

仕様 EA815LD-24

品番	96095 / 96096	色温度	5,700K
全長 (mm)	290 / 410	防水規格	IP67
質量 (g)	600 / 850	充電時間	約 2.5 時間
消費電力 (w)	3 / 5.4	連続照射	2 時間 (H)、5 時間 (M)、12 時間 (L)
明るさ (ルーメン)	300lm / 600lm	電源	USB 充電リチウムイオンバッテリー 3.7V 1600mAh
照度	320 lx(0.5m) / 640 lx(0.5m)	耐充電回数	約 500 回 (使用環境や状況により異なります)
本体材質	強化ガラス (ホウケイ酸ガラス)	充電電圧	USB 5V/1A
マグネット材質	ネオジウム磁石	入力電圧 / 電流	AC100V ~ 240V
電球の種類	LED	付属品	microUSB 充電 AC アダプター、取扱説明書
使用温度	-10 ~ 40 度		取付マグネット 2 個、六角穴付きボルト 4 本

輸入販売元