

# マグネットでくっつけ・フックで引掛け、灯部が回転 防雨型 マグピタチューバー



商品詳細

スリム・軽量・頑丈で明るく長時間点灯の優れ物!!

## 充電式LEDチューブライト

充電式

屋外型

アウトドアや作業現場で明かりのチョイ足し

明るさ**3段階** (切替スイッチ式)

**チョイ足し** 点滅・SOS



### 機能のチョイ足し

チョイ 1

フックで引掛け



フック  
(φ44)



チョイ  
足し!



チョイ 2

マグネットにくっつける



マグネット



チョイ  
足し!




チョイ 3

灯部回転



チョイ  
足し!

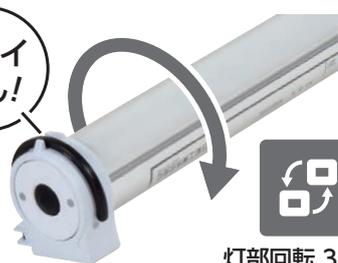

灯部回転 360度

チョイ 4

モバイルバッテリー



チョイ  
足し!



USB出力  
(5V1A)

micro  
USB差込口  
(充電用)



#### ■形状・サイズ (単位: mm)

USB出力  
5V1A  
micro  
USB差込口  
(充電用)

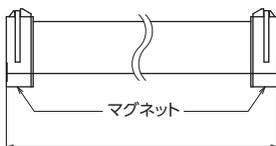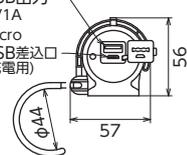

フック

点灯スイッチ

(LMTW-10CH) 358  
(LMTW-7CH) 291  
(LMTW-5CH) 227  
(LMTW-3CH) 162

#### ■共通仕様

- 充電電源 DC5V/2.0A
- 電池寿命 約500回

光源色  
**昼光色 (6500K)**

使用環境温度  
-10℃~40℃

球寿命  
**40000時間**

(共通付属品)  
USBケーブル



※USB-ACアダプターは  
付属していませんので  
市販品をご用意ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。  
※本製品は簡易照明です。常設で使用しないでください。