


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LMTW-5CH		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
光源色 [色温度]	昼光色 [6500K]		
平均演色評価数	Ra74		
照射 角度	H:140° V:240°		
点灯パターン	HIGH→MID→LOW→点滅→SOS→繰り返し 長押し OFF		
	HIGH	MID	LOW
定格 光束	458Lm	225Lm	90Lm
照 度	1m	120Lx	60Lx
	2m	30Lx	15Lx
	3m	15Lx	7Lx
	4m	8Lx	4Lx
	5m	6Lx	3Lx
連続点灯時間	5.5時間	9時間	19.5時間
充電 時間	3.5時間(DC5V2A)		
蓄 電 池	リチウムイオンバッテリー DC3.7V 5200mAh		
USB 出力	DC5V1A(TYPE-A)		
球 寿 命	40000時間		
電池 寿命	500回(充放電回数)		
使用環境温度	-10~40℃		
本体 質量	250g		

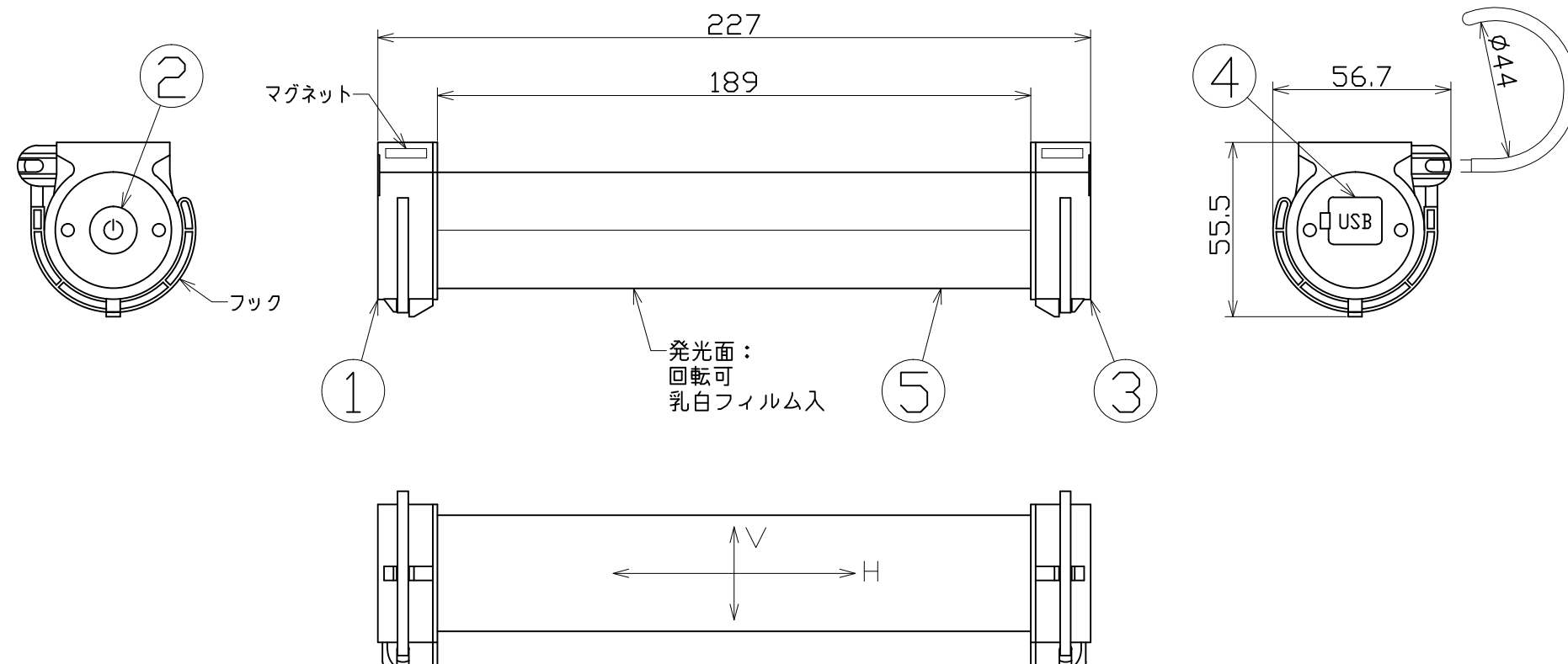

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
付属	USBケーブル	-	USB/マイクロUSB	1	-
5	樹脂パイプ	PC	透明	1	-
4	USBカバー	ゴム	黒	1	-
3	USB側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-
2	スイッチカバー	ゴム	黒	1	-
1	スイッチ側キャップ	ABS+PC	白 マグネット、黒フック(PP)付	1	-

コード 11120

COMPONENTS	品名	屋外型マグピタチューバー5W	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL	型式	LMTW-5CH				I
MATERIAL	材質	別記	REMARKS 備考	別記		
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/2	作成日	2021.10.05	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード	ZK-A3X	LMTW-5CH	