




| 図 面 略 歴 |     |         |     |
|---------|-----|---------|-----|
| 記号      | 日 付 | 変更・追記内容 | 担 当 |
| △       |     |         |     |
| △       |     |         |     |

主 仕 様

|           |                                     |       |       |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------|
| 型 式       | LMTW-7CH                            |       |       |
| 使用 場所     | 屋外型                                 |       |       |
| 光 源       | LED                                 |       |       |
| 光源色 [色温度] | 昼光色 [6500K]                         |       |       |
| 平均演色評価数   | Ra74                                |       |       |
| 照射 角度     | H:140° V:240°                       |       |       |
| 点灯パターン    | HIGH→MID→LOW→点滅→SOS→繰り返し<br>長押し OFF |       |       |
|           | HIGH                                | MID   | LOW   |
| 定格 光束     | 600Lm                               | 283Lm | 110Lm |
| 照 度       | 1m                                  | 140Lx | 70Lx  |
|           | 2m                                  | 40Lx  | 20Lx  |
|           | 3m                                  | 15Lx  | 8Lx   |
|           | 4m                                  | 10Lx  | 5Lx   |
|           | 5m                                  | 7Lx   | 3Lx   |
| 連続点灯時間    | 8時間                                 | 14時間  | 30時間  |
| 充電 時間     | 7時間(DC5V2A)                         |       |       |
| 蓄 電 池     | リチウムイオンバッテリー                        |       |       |
|           | DC3.7V 7800mAh                      |       |       |
| USB 出力    | DC5V1A(TYPE-A)                      |       |       |
| 球 寿 命     | 40000時間                             |       |       |
| 電池 寿命     | 500回(充放電回数)                         |       |       |
| 使用環境温度    | -10~40℃                             |       |       |
| 本体 質量     | 320g                                |       |       |

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。  
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。  
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

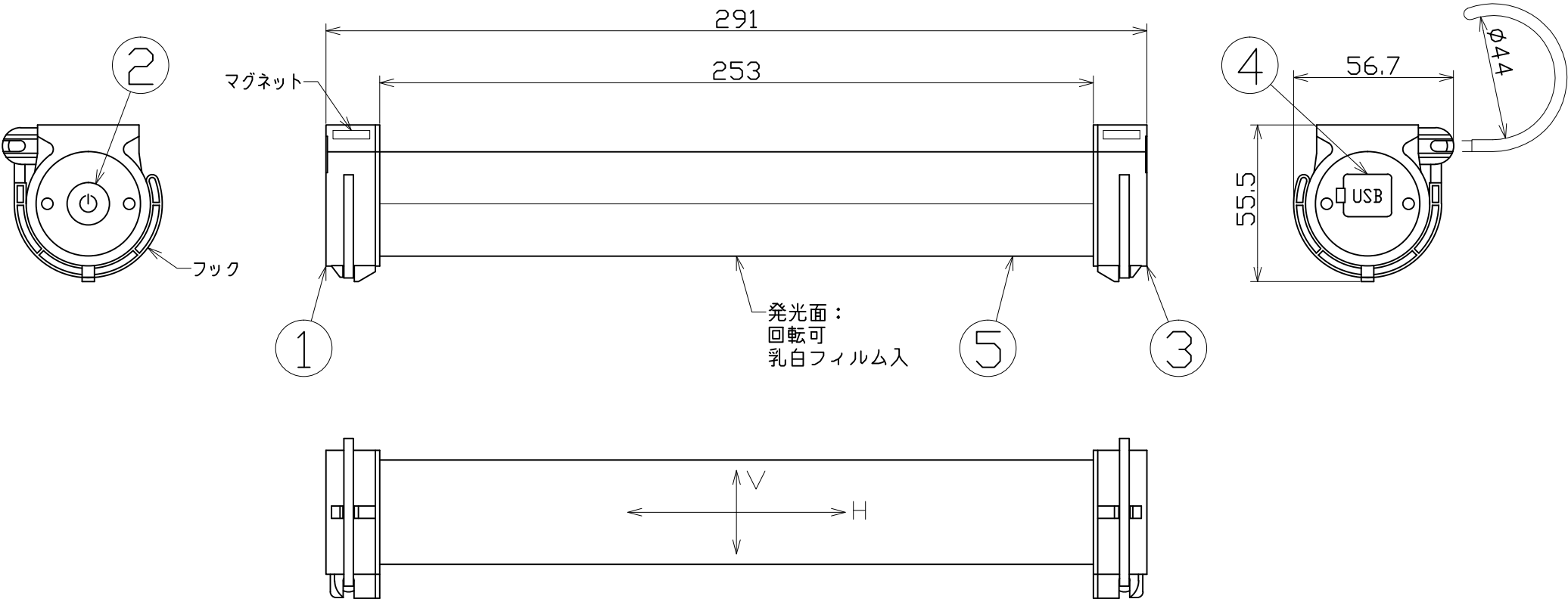

|     |           |        |                   |    |     |
|-----|-----------|--------|-------------------|----|-----|
| 付属  | USBケーブル   | -      | USB/マイクロUSB       | 1  | -   |
| 5   | 樹脂パイプ     | PC     | 透明                | 1  | -   |
| 4   | USBカバー    | ゴム     | 黒                 | 1  | -   |
| 3   | USB側キャップ  | ABS+PC | 白 マグネット、黒フック(PP)付 | 1  | -   |
| 2   | スイッチカバー   | ゴム     | 黒                 | 1  | -   |
| 1   | スイッチ側キャップ | ABS+PC | 白 マグネット、黒フック(PP)付 | 1  | -   |
| No. | 部品名       | 材質     | 備考                | 個数 | コード |

|                    |                |  |       |         |          |            |     |
|--------------------|----------------|--|-------|---------|----------|------------|-----|
|                    |                |  |       | コード     |          | 11125      |     |
| COMPONENTS         | 品 名            |  |       | APPD    | CHCK     | DESN       | DEF |
|                    | 屋外型マグピタチューバー7W |  |       | 承 認     | 検 図      | 設 計        | 製 図 |
| MODEL              | 型 式            |  |       |         |          |            | I   |
| MATERIAL           | 材 質            |  | 別記    | REMARKS | 備考       |            |     |
|                    |                |  |       | 別記      |          |            |     |
| 3AD                | ANGLE          |  | SCALE | 1/2     | 作成日      | 2021.10.05 |     |
| 第三                 | 角 法            |  | 尺 度   |         |          |            |     |
| NICHIDO IND.CO.LTD |                |  |       | 出図コード   | LMTW-7CH |            |     |
| 日動工業株式会社           |                |  |       | ZK-A3X  |          |            |     |