


充電式LED作業灯

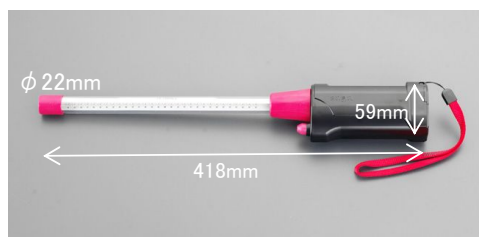

特長

- ◇コードレス…充電式なので電源の無い所や電源の届かない所でもOK
- ◇軽量&スリムボディ…本体重量290g！！コンパクトでラクに携帯
- ◇長時間…一度の充電で約5時間連続使用可能
- ◇ストロング…蛍光管保護用の外筒に耐薬品性に優れた特殊プラスチック採用
汚れをシンナー等で拭いても溶けて白くなることはありません。


幅広い用途に…

- ・各種整備工場及び組立工場で
- ・各種保守点検作業で
- ・各種メンテナンス作業で
- ・非常用&防災用ライトとして
- ・クイック車検で
- ・板金塗装工場で
- ・電源の無いところで
- ・狭所照明用として
- ・アウトドアで etc…

<仕様>

- 照明装置…高輝度LED30個
- 全長…418mm
- 重量…290g
- バッテリー付き
- 連続使用時間…約5時間
- 耐薬品性

品番	仕様
EA815LD-35AS	セット(バッテリー・充電器付き)
EA815LD-35A	本体(バッテリー付き)

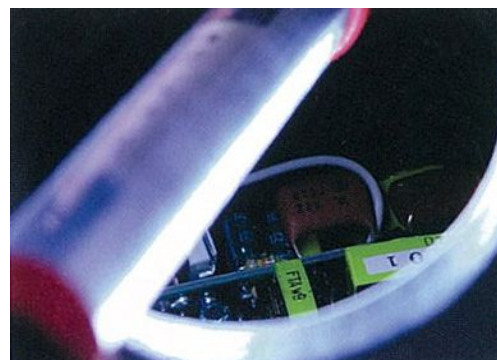

●バッテリー(EA815LD-37B)



●充電器(EA815LD-37B)

※ライト本体からバッテリーを外さなくてもそのまま充電できます。
(バッテリー単体での充電も可能です。)

※リチウムイオンバッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、
残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。