

LEDチューデンロングライト ☔屋外用 PS E



タイプLとタイプSは点灯時間、明るさは同じです。

長時間作業も安心の10時間連続点灯、充電式なのでどこでも使えます！


電源配線がなくなることでスッキリ！作業現場の改善！電源の取れない現場で活躍します。

型 式	カバー仕様		使用電池	光 源	ビーム角	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	構 造	摘 要	質量 (kg)
	タイプ	耐薬品性								
●タイプL										
LLW-8BP	クリア	—	定格14.8V 5,200mAh リチウムイオン電池	8W LED (40個)	120度	連続約10	約6	屋外用	専用ACアダプター 充電スタンド 養生カバー5枚付	1.8
EA815LD-506 LLW-8BWP*	防眩カバー	●								
LLW-8B*	クリア	●								
LLW-8BW*	防眩カバー	●								
●タイプS										
LSW-8BP	クリア	—	定格14.8V 5,200mAh リチウムイオン電池	8W LED (40個)	120度	連続約10	約6	屋外用	専用ACアダプター 充電スタンド 養生カバー5枚付	1.6
EA815LD-501 LSW-8BWP*	防眩カバー	●								
LSW-8B*	クリア	●								
LSW-8BW*	防眩カバー	●								

●*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●バッテリーは空の状態でも長期間放置せず、こまめに充電を行ってください。●本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがつかからない換気された場所で行ってください。●使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。

LEDチューデンロングライト ■特長


- 安心の屋外用防じん・防雨型
- 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます
- 広所照明に適したタイプLと狭所照明に適したタイプSの長短2タイプ
- 溶剤での拭き取り洗浄可能な耐薬品性グローブパイプ仕様もラインアップ
- まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します

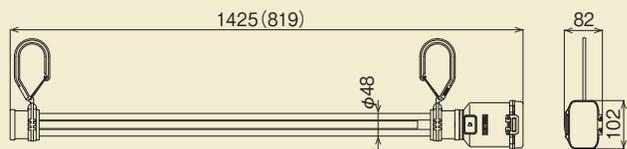

ACアダプター付属 (専用充電スタンド付)



充電ランプ表示

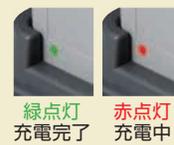

※充電イメージ
作業終了後、本体から取り外しスタンドに挿し込んでスッキリ充電

オプションパーツ

専用予備バッテリー (リチウムイオン電池パック)
型式 **LBM-77**
EA815LD-511



充電切れでも予備バッテリー(別売)に取り替えればすぐに使用できます

マグネットホルダー
型式 **HLD-2M**
EA815LD-512
摘要/パイプ径φ60・φ55用
マグネットホルダー1個入



鋼板などの金属壁面に、取り付けて簡易仮設照明に

●灯体1台につき、必ず2個使用してください。●ホルダーの取り付けは両端ゴムカバー部のみ可能です。グローブパイプには取り付けはできません。

