

Strong Light

LED


取付タイプ
連結タイプ

特長


- 取付け簡単! まぶしさを抑えた拡散板付 LED を光源に採用。
- $\phi 30\text{mm}$ ・ $\phi 50\text{mm}$ ・ $\phi 60\text{mm}$ の3シリーズ。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源は AC200V まで対応可能な機種もございます。
- 外筒を耐薬品仕様に変更可能な機種もございます。
- すべて二重絶縁タイプなので安心してご使用いただけます。

使用例

自動車検査用リフトの設置例

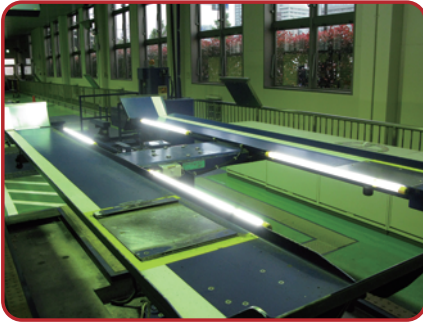

自動車の足まわりの照射イメージ

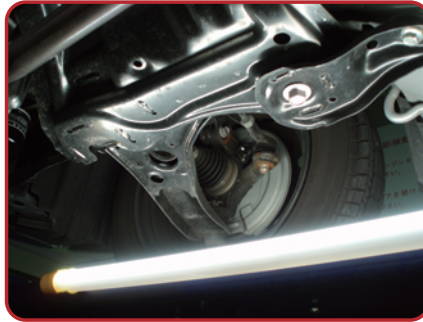

仮設テントの使用例



$\phi 30\text{mm}$ タイプ

入力電源単相 200 ~ 220V での生産も可能です。詳しくは弊社までご連絡ください。

スイッチあり
SL-LED7R

スイッチなし
SL-LED7R-N

LED 防滴仕様

連結タイプ (スイッチなし)
SL-LED7R-FA



LED 防滴仕様

EA815LD-701

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80	750lm


※スイッチは含まない寸法です

色温度	入力電圧	外筒仕様	重量
5000K	AC100V	標準	525g
コード	二重絶縁	保護等級	オプション
5m	回	IP66	30サイズ

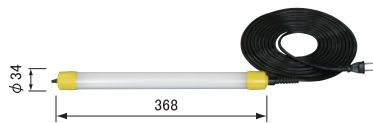 


EA815LD-711

光源	演色評価数	全光束	色温度	入力電圧	外筒仕様	重量
LED	Ra80	750lm	5000K	AC100V	標準	790g
入力コード	出力コード	プラグ・コネクタ	二重絶縁	保護等級	オプション	
5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ	

 

連結は20台まで可能です。

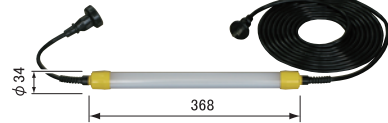

スイッチあり
SL-LED14R

スイッチなし
SL-LED14R-N

LED 防滴仕様

連結タイプ (スイッチなし)
SL-LED14R-FA



LED 防滴仕様

EA815LD-702

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80	1450lm


※スイッチは含まない寸法です

色温度	入力電圧	外筒仕様	重量
5000K	AC100V	標準	630g
コード	二重絶縁	保護等級	オプション
5m	回	IP66	30サイズ

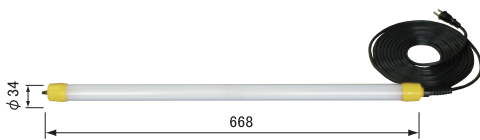 


EA815LD-712

光源	演色評価数	全光束	色温度	入力電圧	外筒仕様	重量
LED	Ra80	1450lm	5000K	AC100V	標準	905g
入力コード	出力コード	プラグ・コネクタ	二重絶縁	保護等級	オプション	
5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ	

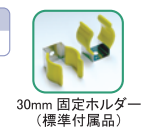

連結は15台まで可能です。

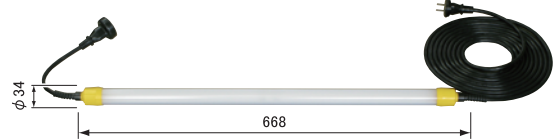

スイッチあり
SL-LED21R

スイッチなし
SL-LED21R-N

LED 防滴仕様

連結タイプ (スイッチなし)
SL-LED21R-FA



LED 防滴仕様

EA815LD-703

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80	2350lm


※スイッチは含まない寸法です

色温度	入力電圧	外筒仕様	重量
5000K	AC100V	標準	750g
コード	二重絶縁	保護等級	オプション
5m	回	IP66	30サイズ

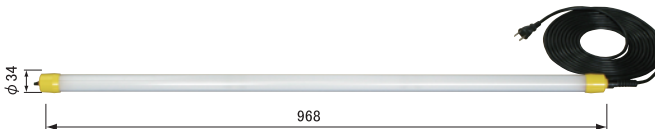 

EA815LD-713

光源	演色評価数	全光束	色温度	入力電圧	外筒仕様	重量
LED	Ra80	2350lm	5000K	AC100V	標準	1015g
入力コード	出力コード	プラグ・コネクタ	二重絶縁	保護等級	オプション	
5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ	

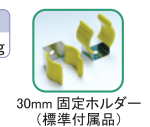

連結は10台まで可能です。

