
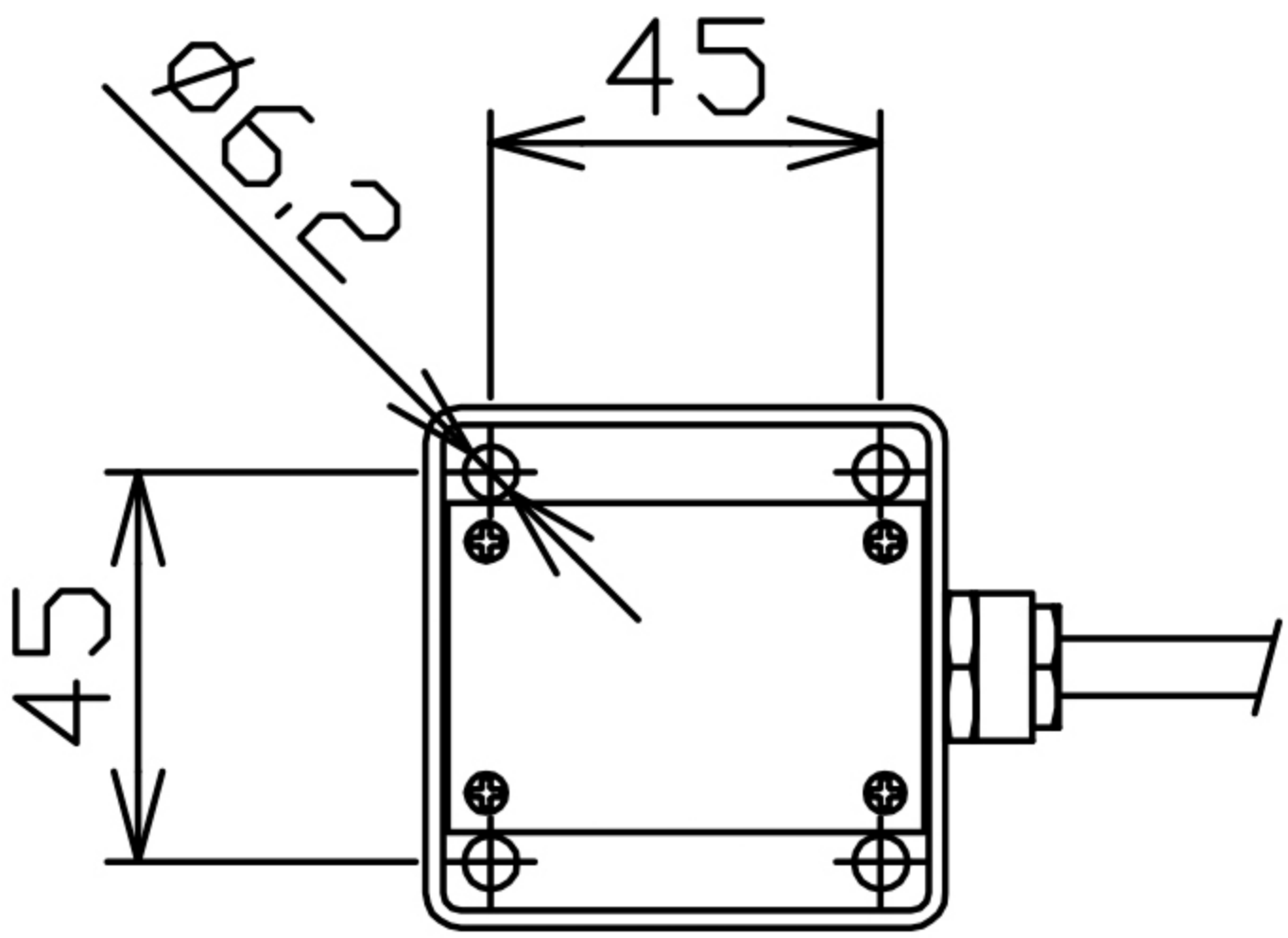
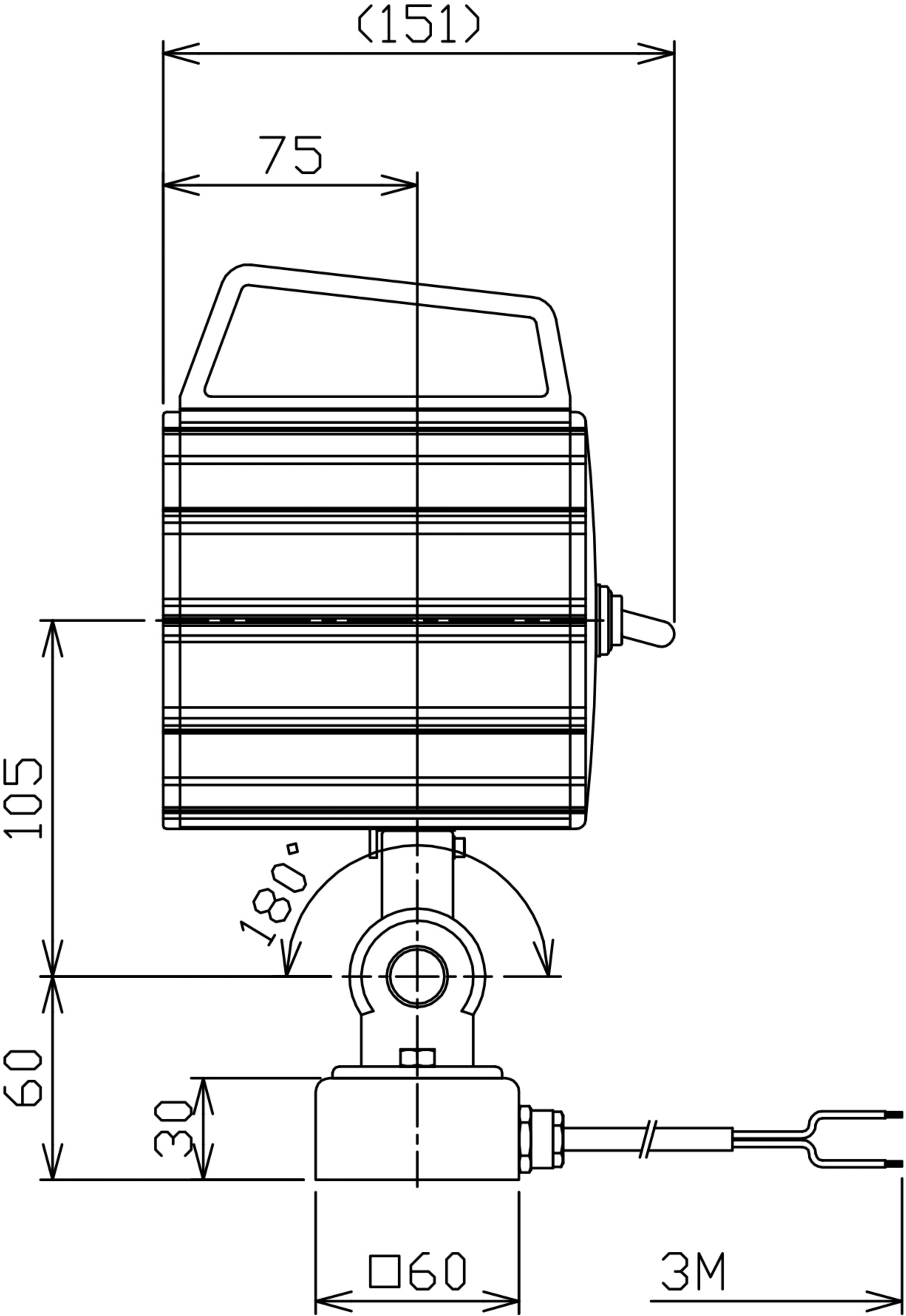


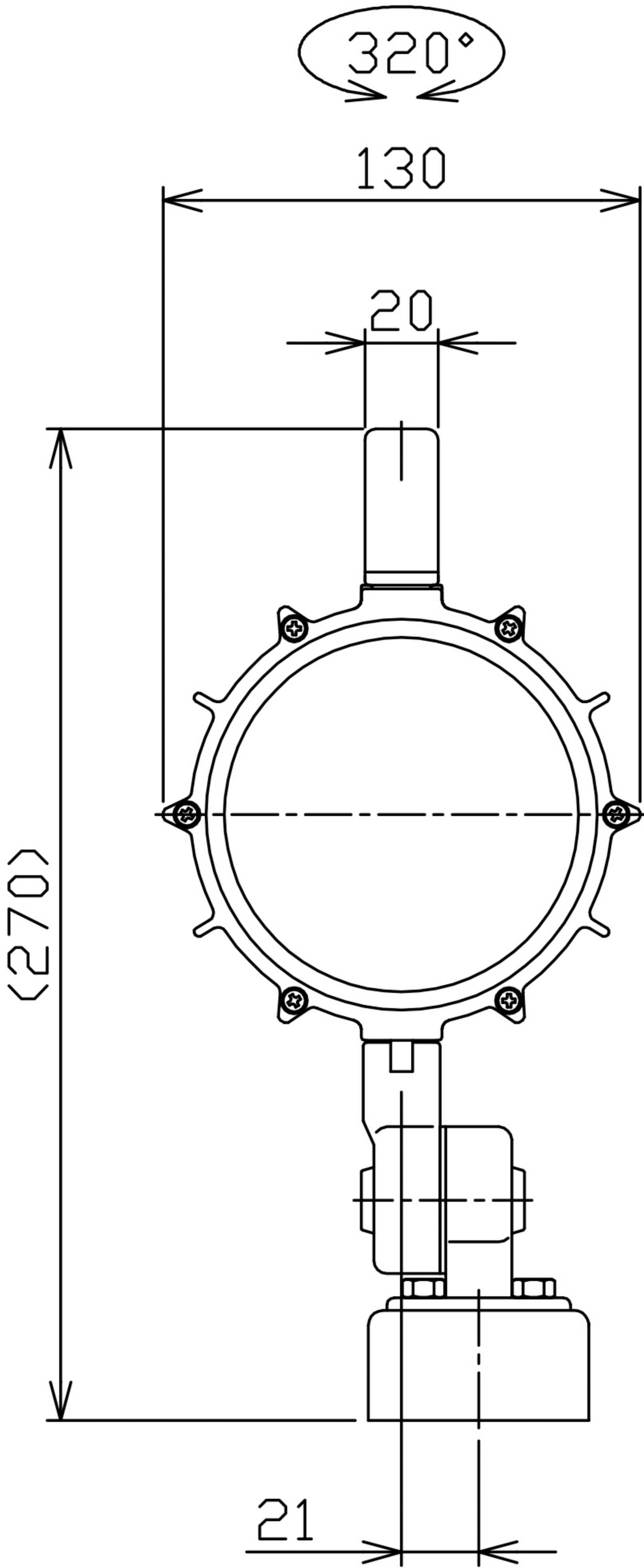

納入仕様:

- 1.入力電源:AC100～120 V(50/60Hz)
- 2.消費電力:12W
- 3.防水規格:IP67(頭部ケースのみ)
- 4.電源部:定電流回路
- 5.ケーブル:VCTF0.75mm²×2C 3M付属
- 6.ボルト: M6-35L 4PCS付属

品名
LED LIGHT

型番
NLSS20C-AC