

EA815SS-10
(オートリール)


- 工場内や整備工場などに最適
- コンパクトで扱いやすいコード長
- 工具の使用やハンドランプの延長などに

- スチール製ブラケット付
- コード長 1次線 1m 2次線 5m
- 電線仕様 VCT1.25mm²X2心
- 取付高さ制限 2m
- コンセント側重量制限 0.6kg未満
- コンセント数 3個
- サイズ 165X64X203(H)mm
- 重量 1.3kg



設置方法

ブラケットを使用して天井などいろいろな所に固定することができます
180度首振りできます。(左右に50cm以上のスペースが必要です)
このブラケットには2個の穴があります、天井などへはネジでしっかりと
固定してください

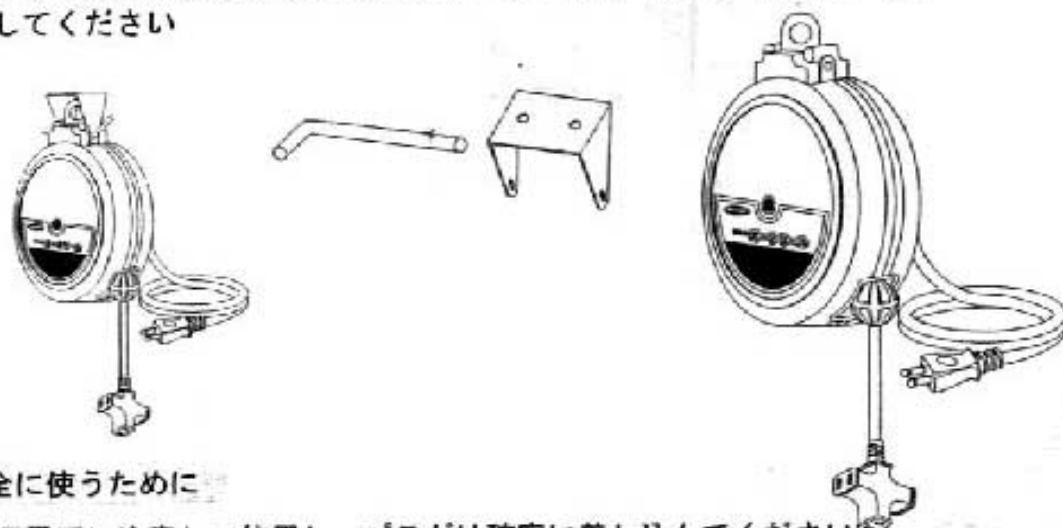

安全に使うために

- 1 電源電圧に注意して使用し、プラグは確実に差し込んでください
 - 2 工具類は、絶縁不良の物や故障した物を絶対に接続しないでください
 - 3 使用する工具の容量に注意し過負荷にならないように使用してください。
- ※いずれも、焼損や感電の恐れがあります

注 意

- 1 寒い場所には放置しないでください、コードが硬くなります
- 2 子供や、取り扱いに慣れてない方は勝手に使用しないでください
- 3 改造や修理を勝手に行わないでください故障の原因になり、
重大な事故を起こす危険があります
- 4 本体の清掃には溶剤を使わないでください
- 5 高温多湿な場所や直射日光の当たる場所には設置しないでください
またコードが傷つくような物のある場所では使用しないでください
- 9 本体はプラスチック製のため、無理な圧力や力を加え過ぎないでください
破損する恐れがあります
- 10 本器は屋内型です、屋外には設置しないでください
- 11 使用しない場合は、接続機器は取り外しコードは巻き取ってください。

使用方法

- 1 コードを任意の所まで引っ張ると本体でラチェットが“カチッ”と引っかかり
止まります、さらに伸ばす場合は次のラチェットがひっかる場所まで引っ
張ってください。
- 2 収納の際は約20～30cm以上引っ張りラチェットの引掛りがなくなった時に
手をゆるめると自動でコードが収納されていきます
- 3 自動で巻戻っている時は、ゆっくりと巻戻してください。
巻戻りきらない場合は、もう一度引出しきっちり巻き取るようにしてください。

ご使用になる前に、この取り説をよくお読みになり、本器の使用方法などをご理解のうえ正しくお使いください。取り扱いを誤ると、死亡又は重傷を負う可能性があります。

また、この取扱説明書は、大切に保管をしてください。

機能説明

本器は、高品質の部品と材質でできており、軽量・コンパクトで引掛場所も選ばず便利に使えるオートリールです。

本体カバーは、コードのダメージと劣化を防ぎます。

PPの材質は非常強度があり多少の力が加わっても破損しません。また、引出しやすいデザインでコンパクト。

このオートリールは、天井など場所を選ばず取り付けできます。コード長は自由に止まり、180度首振りします。工場や車工場などいろいろな場所に最適です。

分解図は図1を参照してください。仕様は図2を参照してください。

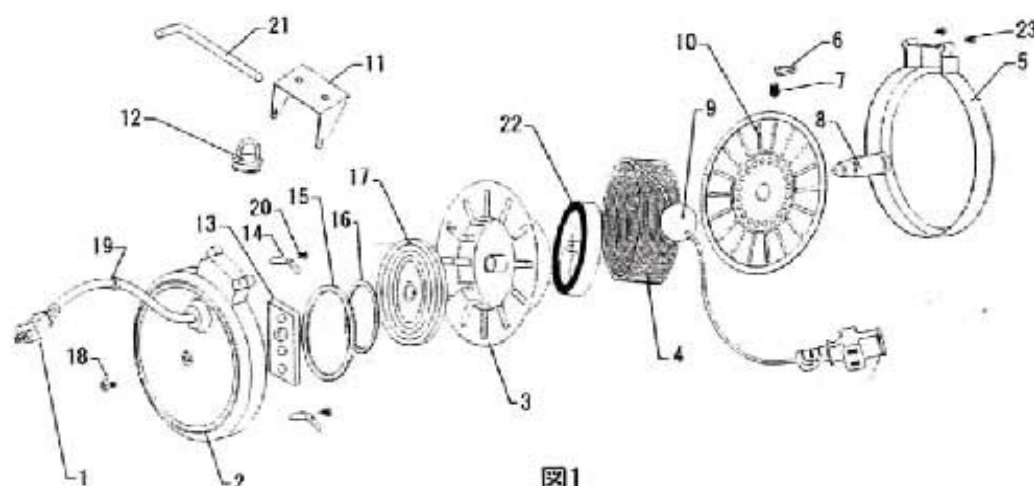


図1

- | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. プラグ | 6. ラチェット | 11. ブラケット | 16. 真鍮リング(小) | 21. ストッパーバー |
| 2. 左カバー | 7. 引張バネ | 12. 引掛け用リング | 17. 接触支持板(2) | 22. コイルスプリング |
| 3. 番割 | 8. 主軸 | 13. 接触支持板(1) | 18. ネジ | 23. カバー止めビス |
| 4. ケーブル | 9. コード止めボール | 14. 接触板 | 19. 電線留め具 | |
| 5. 右カバー | 10. 固定板 | 15. 真鍮リング(大) | 20. リベット | |

仕 様

屋内型

電 線 : VCTF 1.25mm² × 2芯 × 5.0m

(1次線1m+2次線5m)

定 格 : 125V 5A(全巻時)



図2