

EA815SS-3A 自動巻きリール付コンセント



【仕様】

- 電線仕様…
ソフトンVCT 1.25mm²×3心
- コード(電線)長…10m
- コンセント定格…接地2P・15A・125V
- コンセント数…



- 一時側コード長…1m



一時側プラグ接地2P

- 電線溶解防止機能(サーモカット)付
- 電源パイロットランプ付
- 天井や壁に取り付け可能
- サイズ…388×312×121mm
- 重量…5.0kg

【特長】

- ソフトンケーブル
寒さに強く、屈曲性に優れています。
- 電線溶解防止機能(サーモカット)
電線の異常な温度上昇を感知し、
溶解・発火を防ぎます。



電線の溶解を未然に防ぐ
サーモカット付(自動復帰型)


- ラチェット式ストッパー
ケーブルを引き出すと、
カチッとストッパーのかかる位置が決まり、
必要な長さで使えます。

- コンセントタップ
保護ゴムガード仕様

保護ゴムガード
+
防塵シャッター付
(埃の侵入防止)




<本体寸法図>

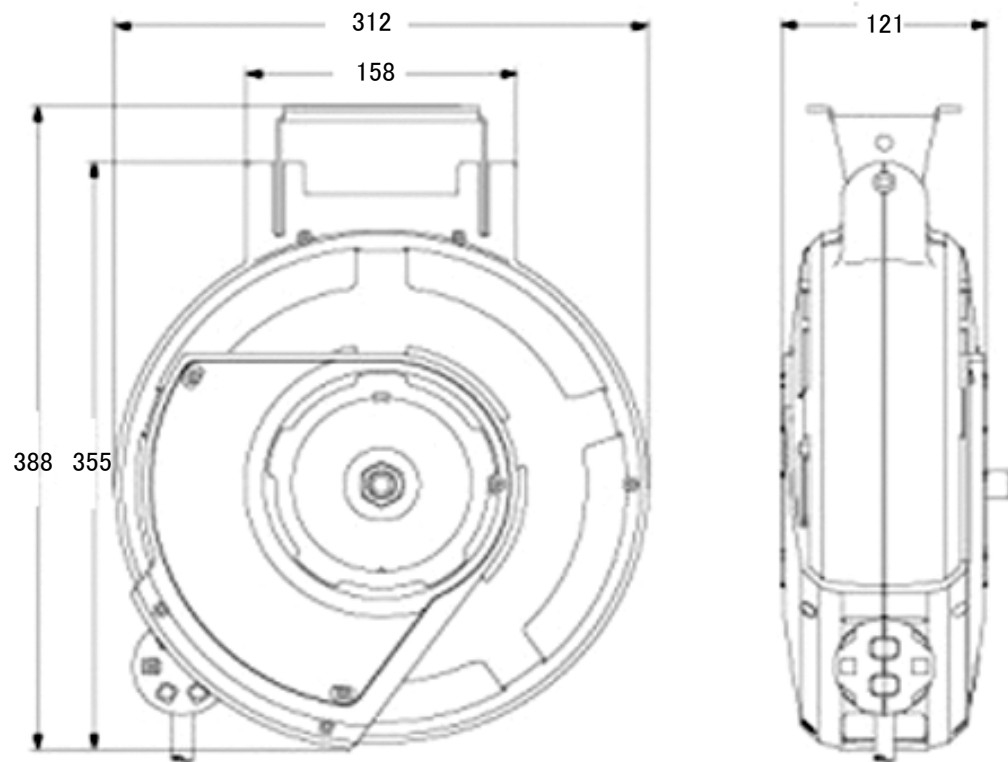


<カプラブーツ寸法>



<コンセント寸法>

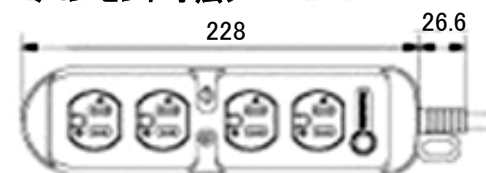

<ハンガー受け 取り付け寸法>

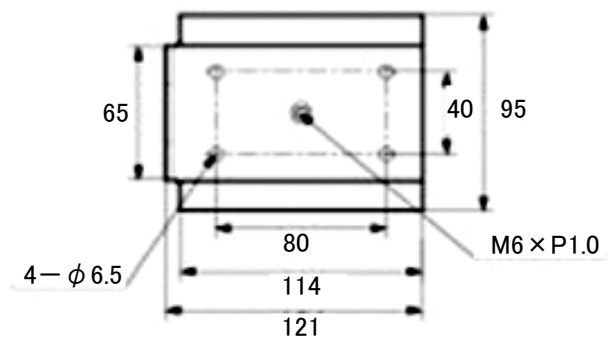

(単位 mm)