


EA815YA-10 自動充電器(過充電防止リミッター付)

<仕様>

- 入力電圧…AC100V 50/60Hz
- バッテリー電圧…DC12/24V 切替式
- 適用バッテリー…26~120Ah
- 充電電流…6~12A(弱・中・強)切替式
- 入力容量…500VA MAX
- 入力保護…ブレーカー10A
- 出力保護…ブレーカー25A
- 検出回路…ピーク電圧後タイマーOFF
- 表示ランプ…電源・充電中・充電完了ランプ
- 電流計…DC20A計
- 充電時間…6~20時間
- 動作温度…0~40℃
- 入力コード…VCTFK1.25mm² × 2芯 × 2m(2Pプラグ)
- 出力コード…KIV5.5mm² 赤/黒 × 2m(クリップ付)
- サイズ…261(W) × 235(D) × 226(H)mm
- 重量…約12kg



- 屋内型ですので、雨水のある場所、高温の場所を避けて通風性の良いところでご使用願います
- 充電器の破損は、ほとんどがバッテリーの極性+-の間違いです。よく確かめてから接続してください
- 保護ブレーカーが作動しましたら原因を取り除いてからブレーカーボタンを押すと復帰します

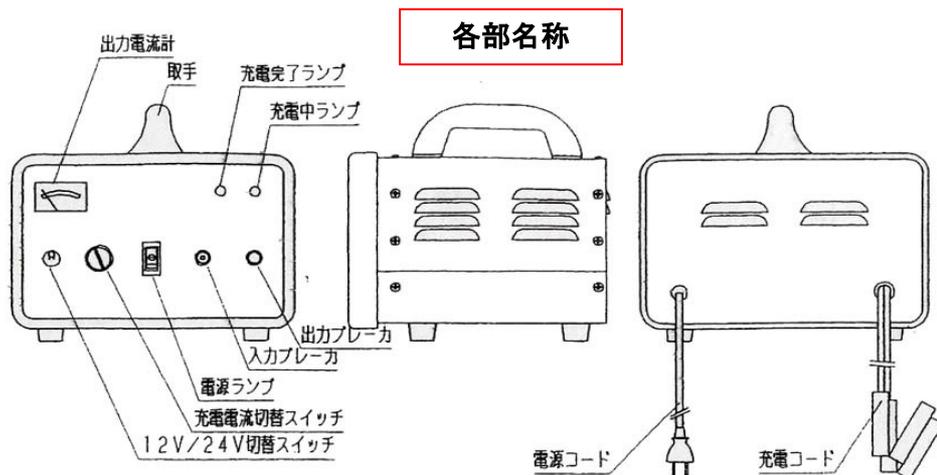

12/24Vバッテリー

