

パルス充電で バッテリーの パワーが復活!



オートバイから
大型トラック(12V専用)まで
使用できる!

対応例




充電前にバッテリーを診断、充電可能かを判断します!

充電電流
MAX 2/8/12A

各部名称



操作パネルの名称

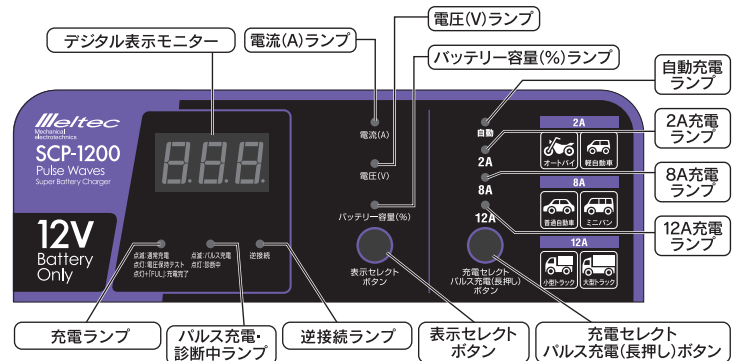

- 定格入力：AC100V 50/60Hz 215W
- 定格出力：DC12V/12A(最大電流)
- 適合バッテリー：DC12V(開放型・密閉型)鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量：6Ah～140Ah
- 表示：LED表示(充電中、充電完了、パルス充電、診断中、逆接続)デジタル表示
- 保護機能：出力カット(逆接続、バッテリー不良、電圧確認、過電流、高温、タイムオーバー)
- 充電方式：定電流定電圧/オート充電方式
- コードの長さ：電源コード…約1.8m、充電コード…約1.8m
- 使用環境温度：0～40℃
- 本体サイズ：約225(W)×137(H)×160(D)mm
- 重さ：約1.6kg
- パッケージサイズ：約235(W)×125(H)×180(D)mm
- JANコード：4906918178007

※写真はイメージです。