

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!

## 12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!

接続したままでも過充電することなく満充電を維持。

屋内型

RoHS  
対応製品

## 全自動バッテリーチャージャー

### 12V~48V

 
満充電維持型

適応バッテリー容量 30Ah~450Ah

並列充電・直列充電の  
合計容量450Ah以下(直列は12V×4個=48Vまで)  
複数バッテリー充電可能!!




### 並列充電




### 直列充電

(12V×4個=48Vまで)

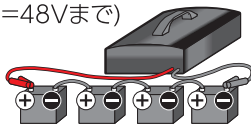

- ※接続するバッテリーは、容量・使用状態がすべて同じものを接続してください。
- ※容量・使用状態が同じバッテリーでも種類、その他条件や使用環境により、充電不足や充電不可場合があります。
- ※接続可能なバッテリー容量の上限はバッテリーの種類や使用環境により異なります。
- ※接続可能バッテリーの合計容量は450Ah以下。
- ※30Ahより小さなバッテリーは接続不可です。

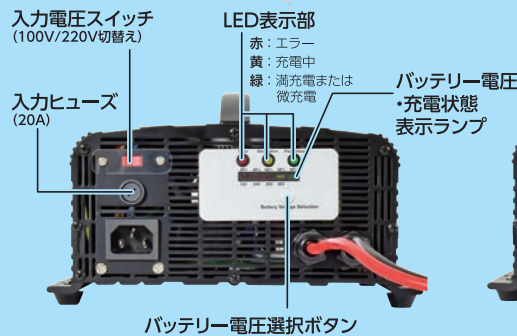

### ■型式 ANB-1248V2

- 入力電線：2.0mm×3芯×2.5m(アース付)
- サイズ：W300×D223×H101mm
- 質量：4.5kg

JANコード/4937305-05985-2  
梱包数/1  
元払発送単位/1

出力電圧/最大出力電流	12V/30A	24V/30A	36V/25A	48V/15A
最大充電電力	450W	900W	1000W	900W
平均充電電圧(パルク電圧)	14.7V	29.4V	45.1V	58.8V
フローティング(フロート電圧)	13.3V	26.6V	39.9V	53.2V



型 式	定格入力電圧	入力電圧範囲	適応 バッテリー	最大 出力電流	充電時間(目安)	最大フロート 充電時間	保護機能	使用環境温度	出カケーブル
ANB-1248V2	AC100V/220V (切替式) (50/60Hz)	100V) 90~130V (220V) 200~220V	12V	30A	150Ah...約 5時間	無制限	短絡保護 逆接続保護 温度保護	-20℃~50℃ (最大出力時)	KIV8.0mm×1m (赤・黒) クリップ付
			24V	30A	300Ah...約 10時間				
			36V	25A	450Ah...約 15時間				
			48V	15A					

〈ご注意〉 ※本製品で充電できるバッテリーは、普通自動車・大型自動車・産業機械用の一般的な鉛バッテリー(開放型・密閉型)です。容量・種類・状態により充電不可の場合もあります。  
※充電時間はあくまで目安です。バッテリーの大きさや放電状態により異なります。※30Ah以下のバッテリーは過充電になり破裂するおそれがありますのでご使用にならないでください。  
※電圧の異なるバッテリーへの接続はしないでください。  
※本製品ではジェル化電解液型バッテリー、およびAGM(吸着ガラスマット)型バッテリーは充電できません。

総発売元

日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。