

こんな車に
オススメ!!

車でeco
エンジン・オフでも
充電

近所しか
運転しない

休日のみ
運転する

長期間
運転しない

夜間のみ
運転する

車でエコしましょう!!

長期間運転しなかったとき、お車のバッテリーが
上がらない様、エンジンをかけて充電していませんか?

ソーラーバッテリー充電器を使えば、
太陽の恵みを探りいれた
環境にやさしい充電ができます。



パナソニック製 アモルファスシリコン太陽電池
—Amorton® 採用—

発電能力

30%UP!


※当社従来比

太陽電池で、太陽光エネルギーを電力に
変換して、お車のバッテリーに充電します。

逆電流防止ダイオード内蔵


※パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池は、SB-200・SB-700のみにあります。

取り付けイメージ

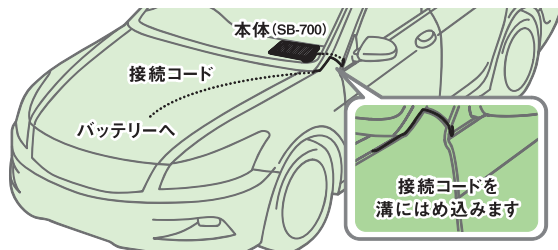

取り付け方法 [バッテリー直接接続方式/バッテリー12Vマイナス車専用]

取り付けは DC プラグ を製品の DC ジャック に差し込むだけ。

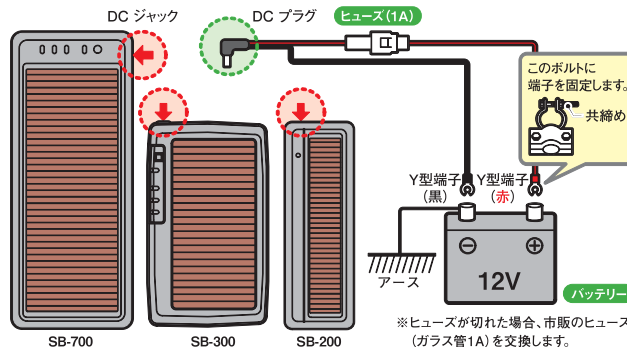

⚠ 注意事項

- ⓘ 掲載製品は、12V車専用です。またプラスアース車では絶対に使用しないでください。
- ⓘ 掲載製品は、太陽光を利用してお車のバッテリーを徐々に充電するもので、急速充電はできません。また掲載製品をお車のバッテリー充電以外には絶対に使用しないでください。
- ⓘ 掲載製品は、お車のバッテリー上がりを完全に防止するものではありません。
- ⓘ 太陽電池はガラスの上に形成されています。落下や踏みつけたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えないようご注意ください。
- ⓘ 劣化が著しいバッテリーには効果がうすくなる場合があります。点検の上ご使用ください。コードを無理に引っ張ったり、コードを持って本体を取り扱わないようご注意ください。
※断線の恐れがあります。
- ⓘ 掲載製品の配線や設置などがお車の運転の障害にならないようにしてください。またエアバッグなどお車の装備に影響がないように配線してください。
※事故を引き起こす原因となります。
- ⓘ 本体の表面は常にきれいにしてください。シンナー、ガソリン、ベンジンなどで本体の表面をふくと、変質する恐れがあります。
- ⓘ 掲載製品は、車内用に作られています。車外に設置して使用しないでください。また、水につけたり、水をかけたり、濡れた手では絶対に使用しないでください。
※火災や感電、故障の原因となります。
- ⓘ 掲載製品を分解したり、改造や加工は絶対にしないでください。
※感電や故障、ショートによる火災の原因となります。

販売店名

全国自動車用品工業会会員

Cellstar, セルスター工業株式会社 <http://www.cellstar.co.jp/>
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●本カタログの記載内容は平成22年1月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。 Copyright © 2010 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.

●Cellstarは、セルスター工業株式会社の登録商標です。●Amorton®は三洋電機株式会社の登録商標です。

●その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

車でeco
エンジン・オフでも
充電

ソーラーバッテリー充電器

DC 12V
専用

バッテリー上がりを抑える!



Solar Battery Charger

SB-200 | SB-300 | SB-700

EA815YS-22 EA815YS-23

CELLSTAR®

安心・安全、三重工場生産

国内開発 / 国内生産

Solar Battery Charger SB-200



充電電流 **17mA**

DC 12V
専用

サンバイザークリップ付



サンバイザー取付例

充電ランプ

ダッシュボード取付例

Solar Battery Charger SB-300

EA815YS-22



充電電流 **30mA**

DC 12V
専用

バッテリーチェッカー付



ダッシュボード取付例

Push!

チェッカーボタンを押すと、低・中・高3色のLEDランプでバッテリーの状態をお知らせ!

Solar Battery Charger SB-700

EA815YS-23



充電電流 **72mA**

DC 12V
専用

バッテリーチェッカー付




ダッシュボード取付例

Push!

チェッカーボタンを押すと、低・中・高3色のLEDランプでバッテリーの状態をお知らせ!

SB-200 使用による自己放電防止効果

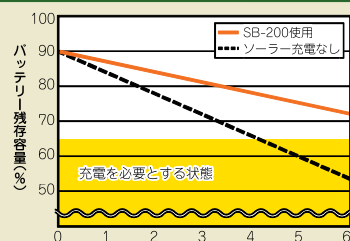

- テストバッテリー：28B17(標準品)
12V 24Ah
- 周囲温度：25℃
- この表はバッテリー単体での理論推定値になります。地域、季節、気象条件などにより異なります。また、車両側電装品の装備条件、バッテリー容量、コンディションなどにより異なります。

SPECIFICATIONS


- 太陽電池：パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池「Amorton®」
- 動作電圧：15.5V
- 動作電流：17mA (AM1.0、100mW/cm²、25℃)
- 充電できるバッテリー電圧：DC12V
- 本体サイズ：170(W)×55(D)×11(H) mm
- 本体重量：63g
- JANコード：4962886220049

- 【付属品】
- 接続コード 3m (1Aヒューズ内蔵)
 - サンバイザークリップ
 - 両面テープ
 - インシュロックタイ L=100mm



※改良のため、本製品のデザインや仕様・定格などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

SB-300 使用による自己放電防止効果

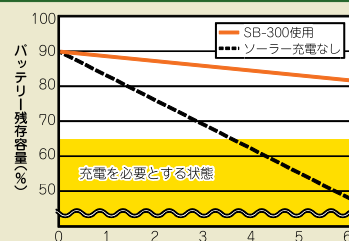

- テストバッテリー：38B19(標準品)
12V 28Ah
- 温度：25℃
- この表はバッテリー単体での理論推定値になります。地域、季節、気象条件などにより異なります。また、車両側電装品の装備条件、バッテリー容量、コンディションなどにより異なります。

SPECIFICATIONS


- 太陽電池：耐熱アモルファスシリコン太陽電池
- 動作電圧：15.5V
- 動作電流：30mA (AM1.0、100mW/cm²、25℃)
- 充電できるバッテリー電圧：DC12V
- 本体サイズ：168(W)×98(D)×11(H) mm
- 本体重量：140g
- JANコード：4962886130010

- 【付属品】
- 接続コード 3m (1Aヒューズ内蔵)
 - コードクリップ
 - 固定テープ
 - インシュロックタイ L=100mm



※改良のため、本製品のデザインや仕様・定格などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

SB-700 使用による自己放電防止効果

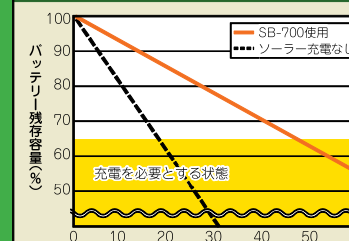

- 車両条件：搭載バッテリー 36Ah
車両側暗電流 30mA
- この表は平成20年全国年間日照時間(全国平均)をもとに一日当たりの日照時間を算出した理論推定値になります。地域、季節、気象条件などにより異なります。また、車両側電装品の装備条件、バッテリーの容量、コンディションなどにより異なります。

SPECIFICATIONS

- 太陽電池：パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池「Amorton®」
- 動作電圧：15.5V
- 動作電流：72mA (AM1.0、100mW/cm²、25℃)
- 充電できるバッテリー電圧：DC12V
- 本体サイズ：244(W)×98(D)×11(H) mm
- 本体重量：164g
- JANコード：4962886220056

- 【付属品】
- 接続コード 3m (1Aヒューズ内蔵)
 - コードクリップ
 - 固定テープ
 - インシュロックタイ L=100mm



※改良のため、本製品のデザインや仕様・定格などを変更する場合があります。あらかじめご了承ください。