



結線図

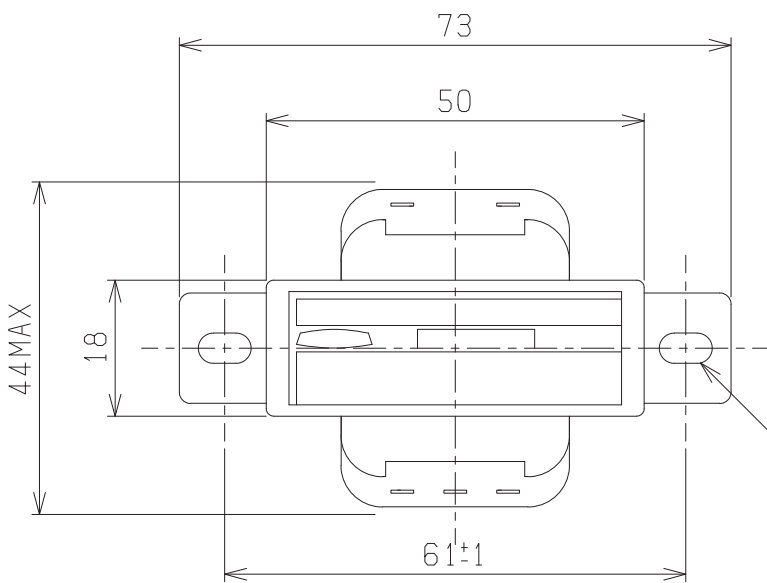

仕 様	EA815ZY-11
形 式	FR-639
相 数	1 Φ
容 量	6VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	100V
二次電圧	24-12V
二次電流	0.25A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC1kV)
絶縁耐圧	AC1kV/1分間 (P-S, E間) AC0.5kV/1分間 (S-E間)
重 量	約 0.27kg
適用規格	JISC6436・C5310

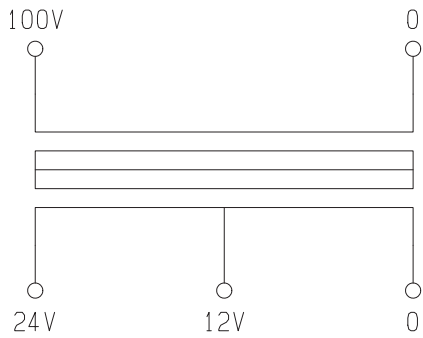