
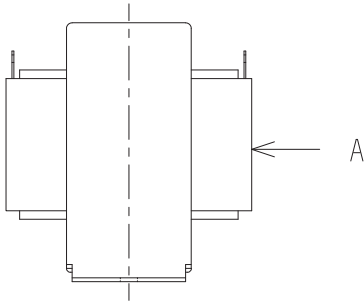
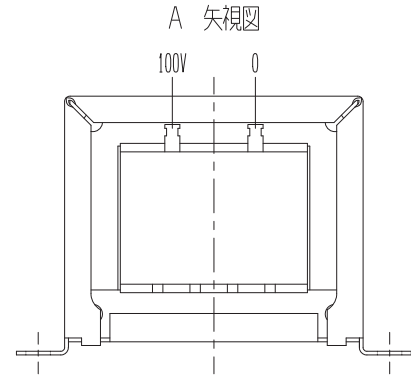
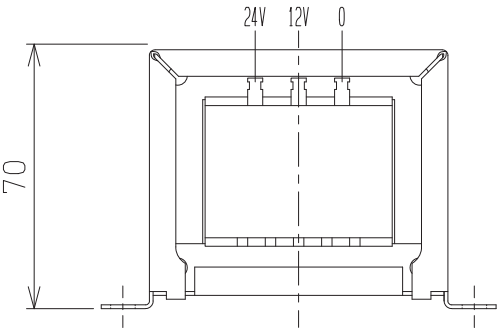
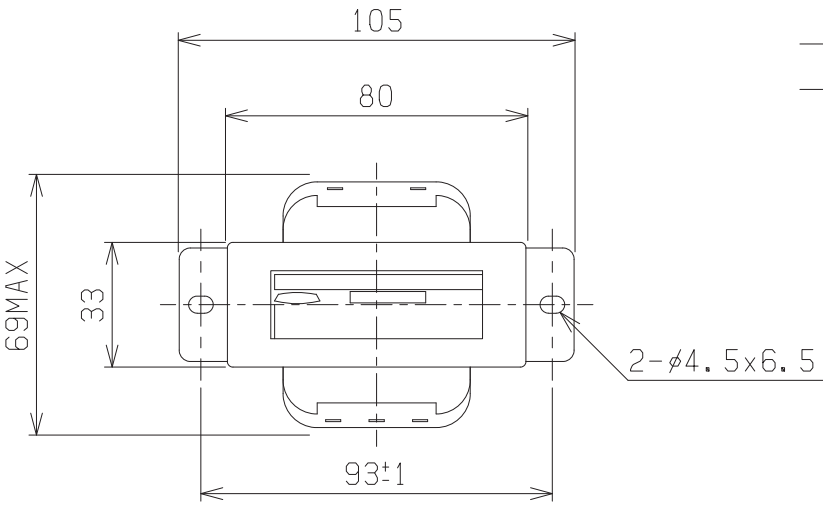


結線図

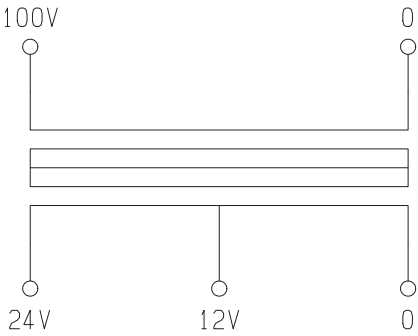

仕 様	EA815ZY-14
形 式	FR-642
相 数	1 Φ
容 量	48VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	100V
二次電圧	24-12V
二次電流	2.0A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC 1kV)
絶縁耐圧	AC 2kV/1分間 (P-S, E間) AC 1kV/1分間 (S-E間)
重 量	約 1.2kg
適用規格	JEM-1333-1976