

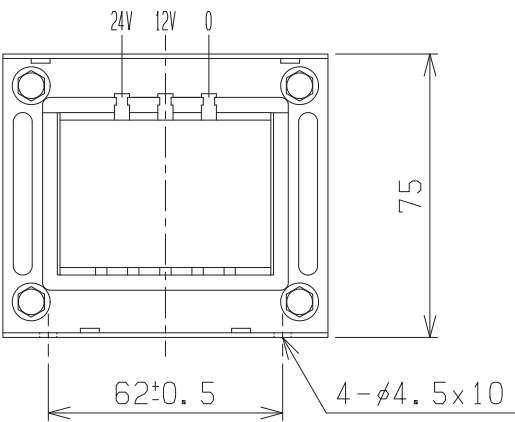


結線図

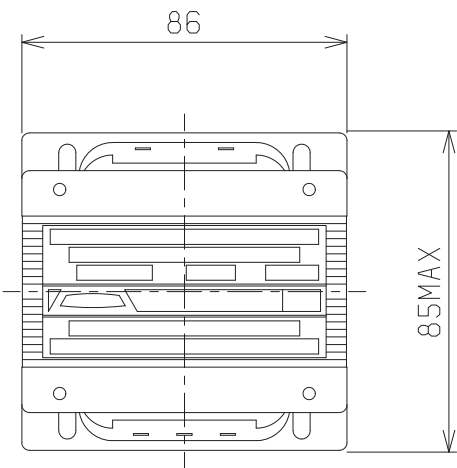

仕 様	EA815ZY-15
形 式	FR-643
相 数	1 Φ
容 量	72VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	100V
二次電圧	24-12V
二次電流	3.0A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100MΩ以上( DC1kV )
絶縁耐圧	AC2kV/1分間( P-S, E間 ) AC1kV/1分間( S-E間 )
重 量	約 2.0kg
適用規格	JEM-1333-1976

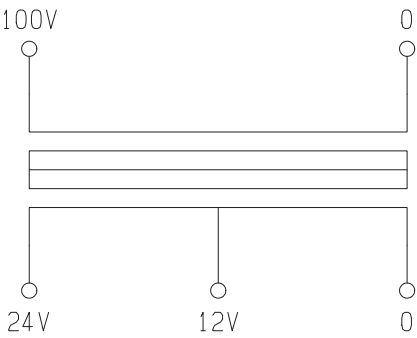