

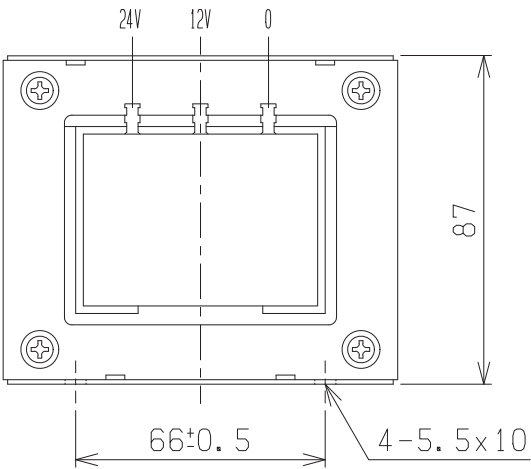


結 線 図

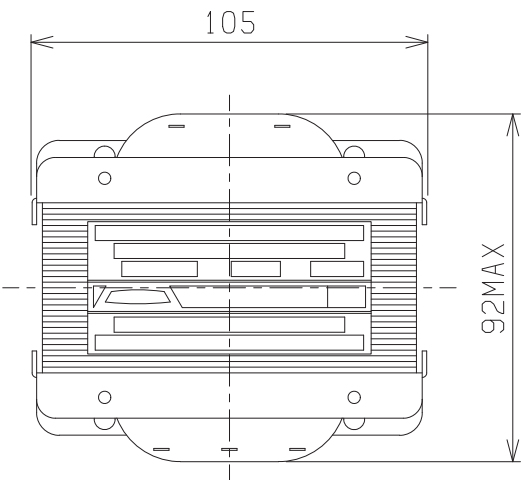

仕 様	EA815ZY-16
形 式	FR-645
相 数	1 Φ
容 量	120VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	100V
二次電圧	24-12V
二次電流	5.0A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100M Ω 以上 (DC1kV)
絶縁耐圧	AC2kV/1分間 (P-S, E間) AC1kV/1分間 (S-E間)
重 量	約 2.9kg
適用規格	JEM-1333-1976

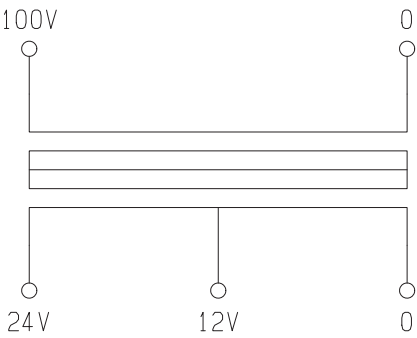