


# TRANSFORMERS 複巻)FRAシリーズ

P型/端子台式

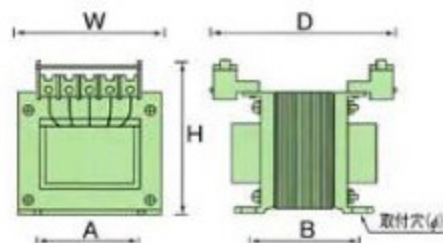

## 定 格

単相	一次電圧	100V・110V
複巻	二次電圧	24V・26V
	容量	50VA～1KVA

一次、二次間シールド付(E)  
26V type

EA815ZY-21  
EA815ZY-22  
EA815ZY-23  
EA815ZY-24

形 式	仕 様					端子 ネジ	寸 法 mm					重量 kg	取付穴 Φ
	一次電圧	E	二次電圧	容量	形状		W	H	D	A	B		
限 FRA-50E	0-100V-110V	E	0-24V-26V	50VA	P	M4	85	88	94	55	65	1.6	4.5×10
限 FRA-100E				100VA	P	M4	86	96	109	62	78	2.6	4.5×10
限 FRA-150E				150VA	P	M4	96	105	99	66	74	2.7	5.5×10
限 FRA-200E				200VA	P	M4	105	113	109	75	70	3.8	5.5×10
限 FRA-300E				300VA	P	M4	120	120	120	80	81	5.4	7×11
限 FRA-500E				500VA	P	M5	153	156	135	111	82	7.5	6.5×10
限 FRA-750E				750VA	P	M5	153	156	145	111	92	9.2	6.5×10
限 FRA-1KE				1KVA	P	M5	153	156	186	111	122	12.9	6.5×10

限は限定在庫品につき一部受注生産