

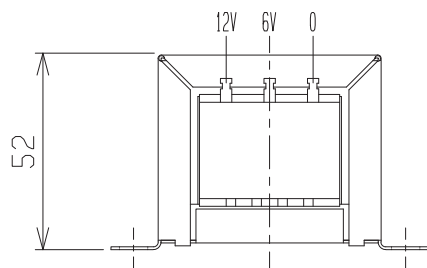


結 線 図

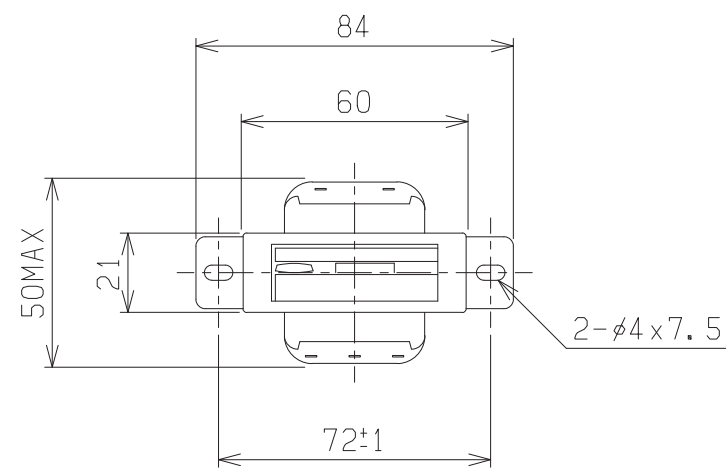

仕 様	EA815ZY-3
形 式	FR-521
相 数	1 Φ
容 量	12VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	100V
二次電圧	12-6V
二次電流	1.0A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC1kV)
絶縁耐圧	AC2kV/1分間(P-S, E間) AC1kV/1分間(S-E間)
重 量	約 0.46k g
適用規格	JEM-1333-1976

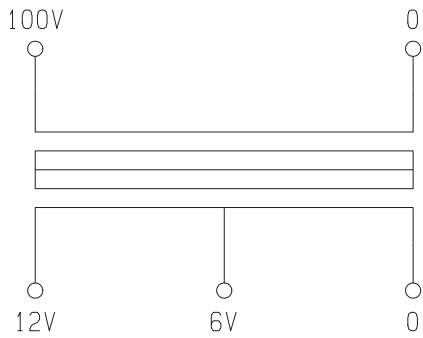