


TRANSFORMERS (複巻)FRBシリーズ

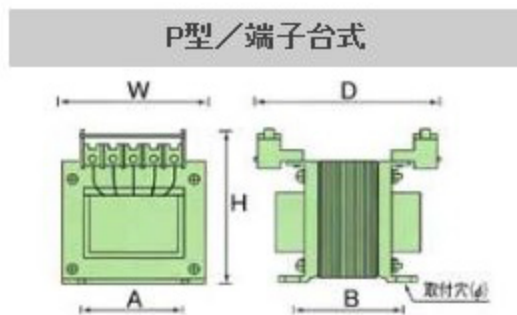

定 格

単 相	一次電圧	200V・220V
複 巻	二次電圧	24V・26V
	容 量	50VA ~ 1KVA

一次、二次間シールド付(E)
26V type

EA815ZY-31
EA815ZY-32
EA815ZY-33
EA815ZY-34

形 式	仕 様					端子 ネジ	寸 法 mm					重量 kg	取付 穴Φ
	一次電圧	E	二次電圧	容量	形状		W	H	D	A	B		
FRB-50E	0-200V-220V	E	0-24V-26V	50VA	P	M4	85	88	94	55	65	1.6	4.5×10
FRB-100E				100VA	P	M4	86	96	109	62	78	2.6	4.5×10
FRB-150E				150VA	P	M4	96	105	99	66	74	2.7	5.5×10
FRB-200E				200VA	P	M4	105	113	109	75	70	3.8	5.5×10
FRB-300E				300VA	P	M4	120	120	120	80	81	5.4	7×11
限 FRB-500E				500VA	P	M5	153	156	135	111	82	7.5	6.5×10
限 FRB-750E				750VA	P	M5	153	156	145	111	92	9.2	6.5×10
限 FRB-1KE				1KVA	P	M5	153	156	186	111	122	12.9	6.5×10