

TRANSFORMERS (複巻)SDシリーズ




SD-164 (16V/4A type)

[定 格]一次二次間シールド付(E)

単 相	一次電圧	100V・110V & 200V・220V
複 巻	二次電圧	2.5V～50V
	電 流	0.15A～25A

ご覧になりたいタイプをクリックしてください。

6V type	9V type	10V type	12V type
16V type	20V type	24V type	26V type
32V type	38V type	48V type	50V type

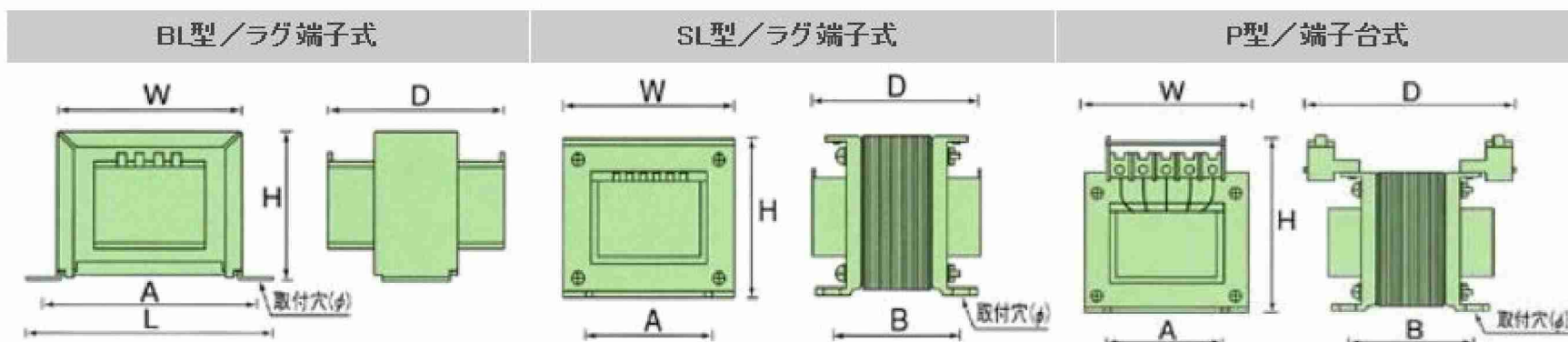

24V type

形 式	仕 様					端子 ネジ	寸 法 mm						重量 kg	取付 穴φ
	一次電圧	E	二次電圧	電流	形状		W	H	D	A	B	L		
EA815ZY-41	SD-2403	0-100V	E	0-6V-9V-12V-24V	0.3A	EL	50	43	44	60		71	0.3	4.0×6.0
EA815ZY-42	SD-2405	0-100V-110V		0-6V-12V-15V-20V-24V	0.5A	EL	60	52	48	72		84	0.46	4.0×7.5
EA815ZY-43	SD-241				1.0A	EL	70	60	58	80		91	0.8	4.5×6.5
EA815ZY-44	SD-242		2.0A		EL	80	70	65	98		105	1.2	4.5×6.5	
EA815ZY-45	SD-243		3.0A		SL	86	75	85	62	68		2.0	4.5×10	
EA815ZY-46	SD-245		5.0A		P	M4	105	107	104	66	65		3.0	5.5×10
	SD-247		7.0A		P	M4	105	113	112	75	70		4.1	5.5×10
	SD-2410		10.0A		P	M4	120	120	120	80	81		5.4	7×11
限	SD-2415		15.0A		P	M5	135	141	142	97	82		6.5	6.5×11
限	SD-2420		20.0A		P	M5	153	156	135	111	82		7.5	6.5×10