

# TRANSFORMERS (複巻)SDシリーズ




SD-164(16V/4A type)

[定 格]一次二次間シールド付(E)

単 相	一次電圧	100V・110V & 200V・220V
複 巻	二次電圧	2.5V~50V
	電 流	0.15A ~ 25A

ご覧になりたいタイプをクリックしてください。

<a href="#">6V type</a>	<a href="#">9V type</a>	<a href="#">10V type</a>	<a href="#">12V type</a>
<a href="#">16V type</a>	<a href="#">20V type</a>	<a href="#">24V type</a>	<a href="#">26V type</a>
<a href="#">32V type</a>	<a href="#">38V type</a>	<a href="#">48V type</a>	<a href="#">50V type</a>

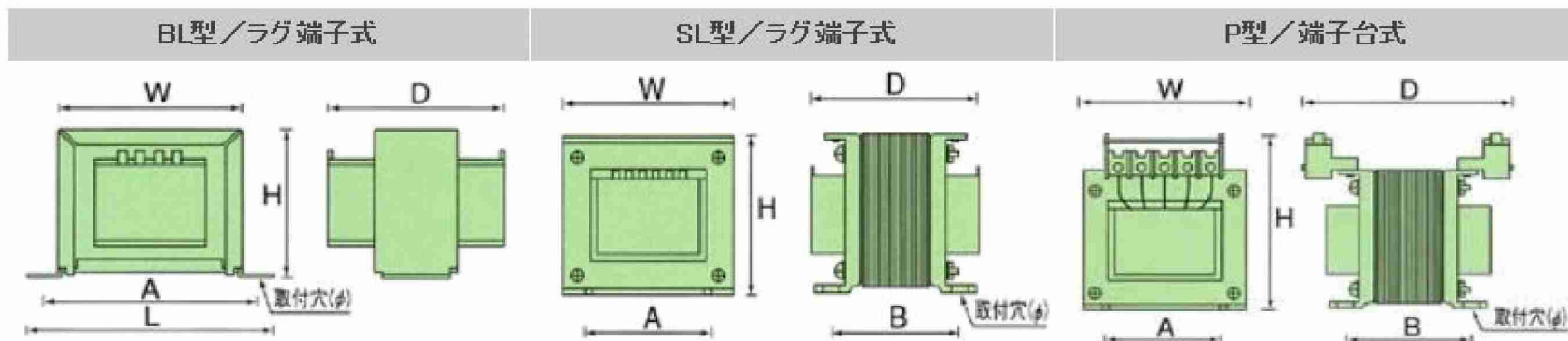

24V type

形 式	仕 様						端子 ネジ	寸 法 mm						重量 kg	取付 穴φ
	一次電圧	E	二次電圧	電流	形状	W		H	D	A	B	L			
EA815ZY-51	限 SD-2403B	0-200V	E	0-6V-9V-12V-24V	0.3A	BL		50	43	44	60		71	0.3	4.0×6.0
EA815ZY-52	SD-2405B				0.5A	BL		60	52	48	72		84	0.46	4.0×7.5
EA815ZY-53	SD-241B	0-200V-220V	E	0-6V-12V-15V-20V-24V	1.0A	BL		70	60	58	80		91	0.8	4.5×6.5
EA815ZY-54	SD-242B				2.0A	BL		80	70	65	93		105	1.2	4.5×6.5
EA815ZY-55	SD-243B				3.0A	SL		86	75	85	62	68		2.0	4.5×10
EA815ZY-56	SD-245B				5.0A	P	M4	105	107	104	66	65		3.0	5.5×10
	SD-247B				7.0A	P	M4	105	113	112	75	70		4.1	5.5×10
	SD-2410B				10.0A	P	M4	120	120	120	80	81		5.4	7×11
	SD-2415B				15.0A	P	M5	135	141	142	97	82		6.5	6.5×11
	SD-2420B				20.0A	P	M5	153	156	135	111	82		7.5	6.5×10